

HC-D-G-M20-PLRBK - Kabelverschraubung



1411350

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411350>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss, für Gehäuserie D, Größe M20, Leitungsdurchmesser 7 mm ... 13 mm.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411350
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APN
GTIN	4046356929219
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten


Montage

Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar
----------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anzahl der Leitungen	1
Art der Verschraubung	M20
Geschirmt	nein

Maße

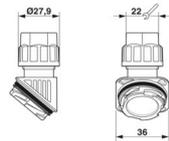Maßzeichnung	
Breite	36 mm
Höhe	52,5 mm
Tiefe	51,9 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	22 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Druckschraube	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 / V2
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	7 mm ... 13 mm
------------------------------------	----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schutzart (NEMA)	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

HC-D-G-M20-PLRBK - Kabelverschraubung


1411350

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411350>



Zeichnungen

Maßzeichnung

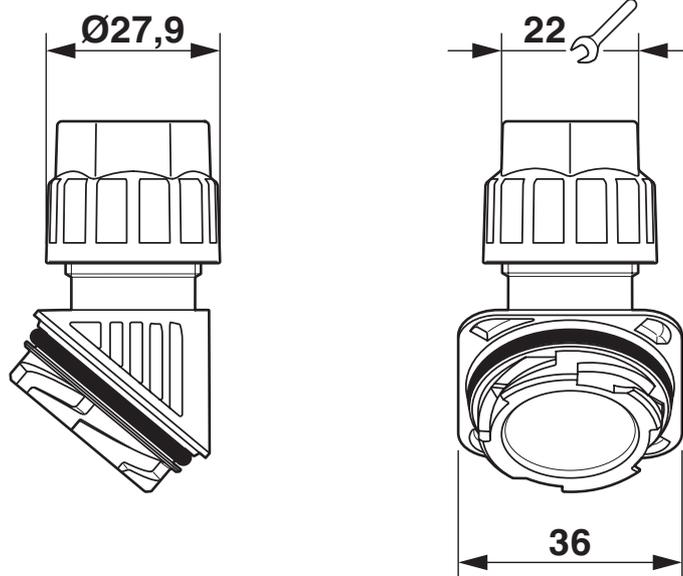

Maßbild

HC-D-G-M20-PLRBK - Kabelverschraubung



1411350

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411350>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411350>



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026

HC-D-G-M20-PLRBK - Kabelverschraubung



1411350

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411350>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1411350

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411350>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	0,287 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de