

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung



1414646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414646>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



EVO-Kunststoff-Kabelverschraubung mit Bajonettverschluss; Größe M40, für 8 Leiter mit 6,5 mm Leitungsdurchmesser

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1414646
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APL
Katalogseite	Seite 658 (C-2-2019)
GTIN	4055626030982
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	70 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	70 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

1414646


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414646>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anzahl der Leitungen	8
Art der Verschraubung	M40
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A

Maße

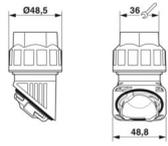Maßzeichnung	
Schlüsselweite Überwurfmutter	36 mm
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Druckschraube	PBT
Material Gehäuse	PA
Material Verschraubung	PA

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	6,4 mm ... 6,6 mm (Leitung 1 ... 8)
------------------------------------	-------------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (Leitungsdurchmesser 6,5 mm \pm 0,1 mm)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung


1414646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414646>



Zeichnungen

Maßzeichnung

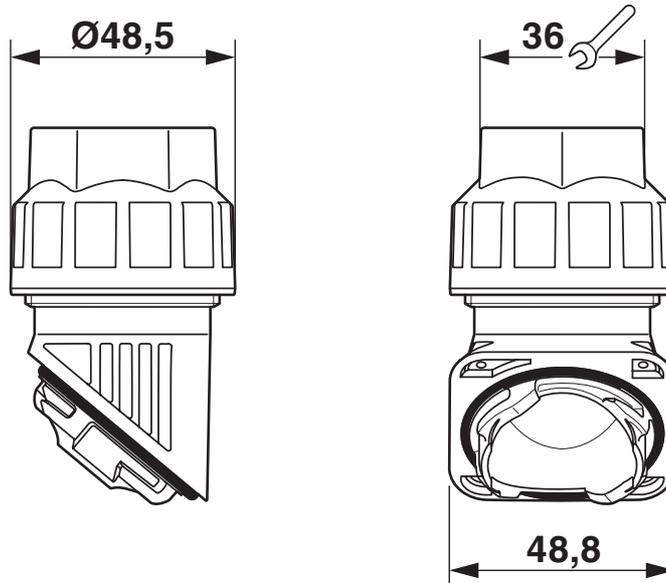

Maßbild

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung



1414646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414646>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414646>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Kabelverschraubung



1414646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414646>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27140801

ETIM

ETIM 9.0

EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121300

1414646

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1414646>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de