

HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK - Gehäuse



1419259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419259>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kupplungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, M20, Höhe: 76 mm, Kabelverschraubung: mit, Standard

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1419259
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7APD
GTIN	4055626160108
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	29,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Kupplungsgehäuse
Produktfamilie	HC-STA-D07
Serie	HC-D
Anwendung	Standard
Bauform	D7
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	M20
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	mit

Maße

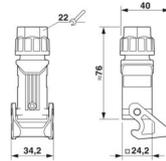Maßzeichnung	
Breite	34,2 mm
Höhe	76 mm
Länge	24,2 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse) V0 (Verriegelung)
Material Gehäuse	PA
Material Verriegelungsbügel	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	M20
Verriegelungstyp	Bügel

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 10 mm
--------------------------	----------------

1419259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419259>

Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 10 mm
Anzugsdrehmoment	5 Nm (Hutmutter)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schutzart (NEMA)	4 (UL)
	4X (UL)
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK - Gehäuse


1419259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419259>



Zeichnungen

Maßzeichnung

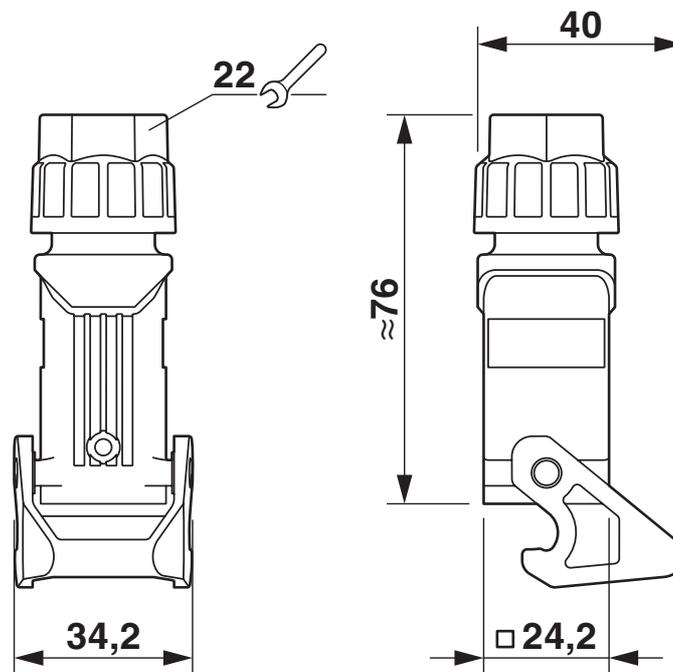

Maßzeichnung

1419259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419259>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419259>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cULus Recognized

Zulassungs-ID: E468743

1419259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419259>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1419259

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419259>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de