

HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK - Schutzdeckel



1419274

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419274>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 30 mm, Dichtung: ja, Standard, mit Fangschnur, für Buchseneinsätze



Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1419274
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4055626160252
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,6 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Anwendung	Standard
Bauform	D7
Fangschnur vorhanden	ja
Dichtung vorhanden	ja

Maße

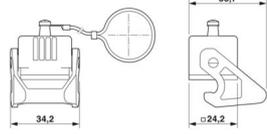Maßzeichnung	
Breite	24,2 mm
Höhe	30 mm
Länge	24,2 mm
Durchmesser	25 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Polyamidgehäuse) V0 (Verriegelungsbügel)
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	PA
Material Schutzdeckel	PA
Material Verriegelungsbügel	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Bügel
------------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Montage


Montagehinweis	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz
----------------	---

1419274

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419274>

Zeichnungen

Maßzeichnung

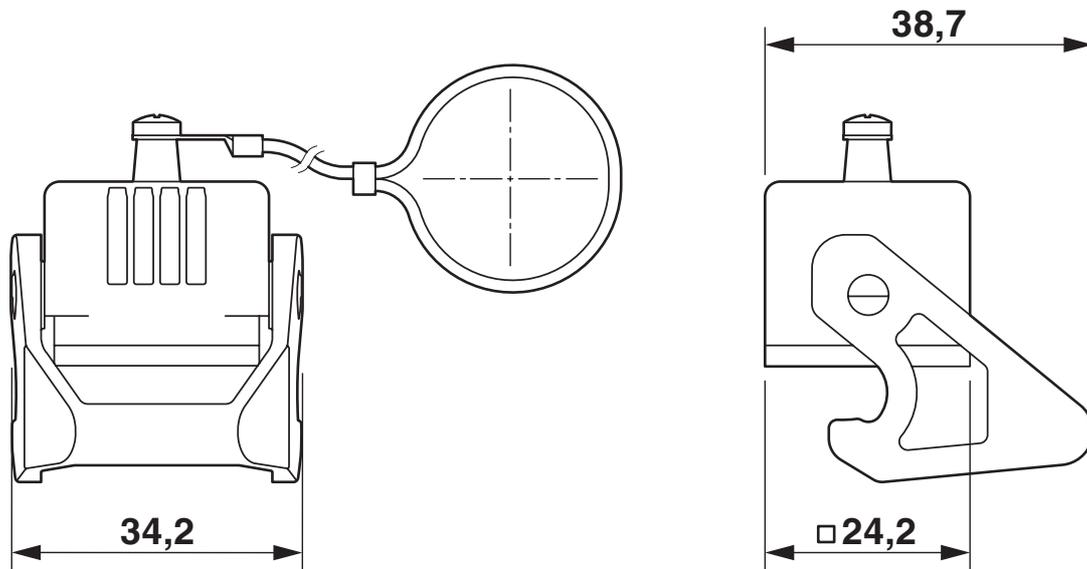

Maßbild

HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK - Schutzdeckel



1419274

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419274>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419274>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S

1419274

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419274>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1419274

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1419274>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de