

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424335>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschienen-Montagerahmen, Bauform: B10, für Kontakteinsätze, Top-Rahmen

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1424335             |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück             |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | AF7AHB              |
| GTIN                                     | 4055626370736       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 43,24 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43,24 g             |
| Zolltarifnummer                          | 85389099            |
| Ursprungsland                            | CN                  |

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424335>

## Technische Daten


### Hinweise

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemein              | für Kontakteinsätze B10, BB18, DD42, HV3 und Modulrahmen B10                                                                                                                                                         |
| Hinweis zur Sicherheit | Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch den Anwender sichergestellt werden. Die Durchgängigkeit der PE-Verbindung ist vom Anwender zu prüfen und zu erfüllen. Der PE-Anschluss ist gleichseitig auszuführen. |

### Artikeleigenschaften

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Produkttyp       | Tragschienen-Montagerahmen |
| Gehäuseart       | Tragschienen-Montagerahmen |
| Serie            | HC-CIF-PL                  |
| Bauform          | B10                        |
| Schutzdeckel     | nein                       |
| Pg-Verschraubung | ohne                       |

### Maße
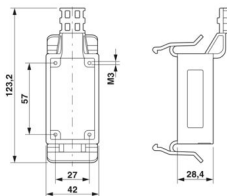
|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 42 mm                                                                                |
| Höhe         | 61 mm                                                                                |
| Länge        | 125 mm                                                                               |

### Materialangaben

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Material                       | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                  |       |
|------------------|-------|
| Verriegelungstyp | Haken |
|------------------|-------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

### Montage

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in einem IP geschützten Raum vor |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|


# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen

1424335

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424335>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

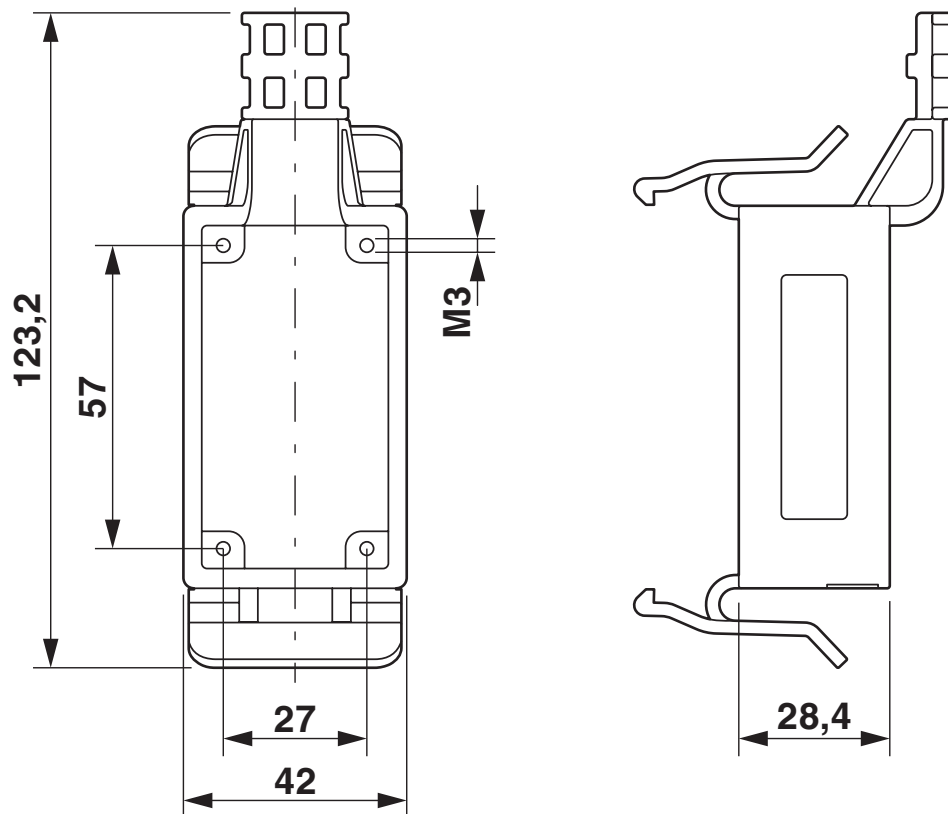

Maßzeichnung

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424335>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424335>



**cUL Recognized**  
Zulassungs-ID: E118976



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E118976

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424335>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002310 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-CIF-B10-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen



1424335

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424335>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)