

# G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1424517
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DCX
GTIN	4055626374222
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	38,9 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	36,65 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Montage

Montagehinweis	1) Stutzen der Verschraubung mit dem korrekten Drehmoment im Gehäuse montieren 2) Leitung einführen 3) Überwurfmutter mit dem korrekten Drehmoment festziehen
----------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	WISKA
Herstellerbezeichnung	ESKV-L 32
Geschirmt	nein
Ausführung der Zugentlastung	A


### Ex-Daten

Einsatz im Ex-Bereich	nein
-----------------------	------

### Kennwerte

Kategorie der Schlägeinwirkung	4
Ausführung, Zugentlastung	A

### Maße

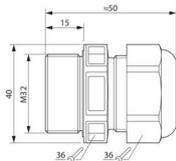Maßzeichnung	
Länge	45 mm
Länge Anschlussgewinde	15 mm
Bohrlochdurchmesser	32,1 mm ... 32,3 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	36 mm
Schlüsselweite Stutzen	36 mm
Sechskant Eckmaß	40 mm
Gewindeart Anschlussseite	M32 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

### Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	4 Nm (Überwurfmutter)
	4 Nm (Stutzen)

### Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
-------	----------------------

# G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung



1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>

Material Dichtung Kabeldichtung	EPDM
Material Verschraubung	PA

## Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	13 mm ... 21 mm
Leitungsaußendurchmesser	14,6 mm ... 19,5 mm (UL)

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (statisch)


# G-INS-M32-M68L-PEPDS-LG - Kabelverschraubung

1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>



## Zeichnungen

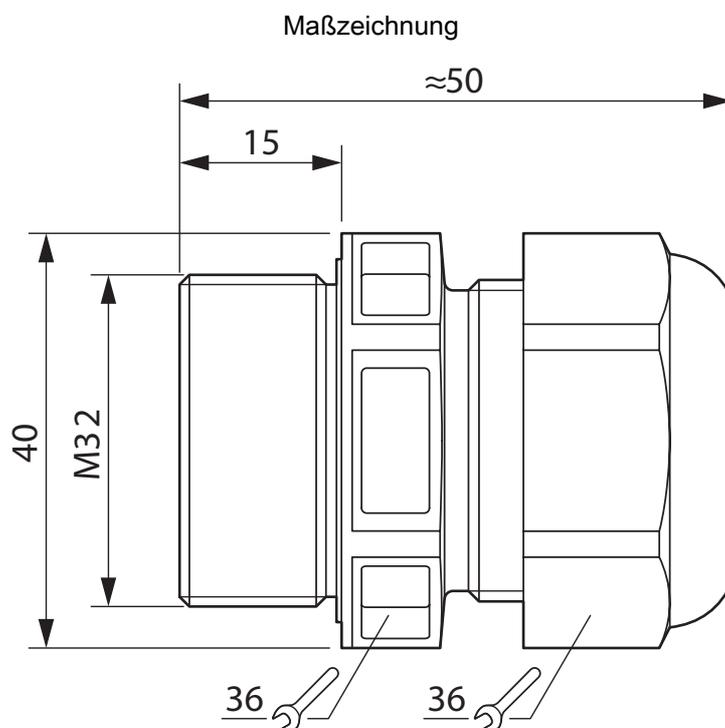

1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>



**cUL Recognized**  
Zulassungs-ID: E179850



**UL Recognized**  
Zulassungs-ID: E179850

1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

### ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1424517

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424517>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)