

SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Ventilstecker



1511967

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1511967>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Ventilstecker, Universal, 4-polig, Ventilstecker C (8 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1511967
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	AF2DDA
GTIN	4017918909345
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12,77 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,77 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	HU

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Ventilsteckverbinder
Sensorart	Universal
Polzahl	4
Anzahl der Kabelabgänge	1
Geschirmt	nein
Pg-Verschraubung	Pg9

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse Ventilstecker	PA 6
Material Kontakt	CuSn
Material Kontakteinsatz Ventilstecker	PA 6
Material Kontaktfläche	Ni

Maße

Außenmaß

Außendurchmesser	4 mm ... 6 mm
------------------	---------------

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	≤ 15 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Nennspannung U_N	240 V AC
	240 V DC
Nennstrom I_N	10 A
Schutzbeschaltung	unbeschaltet

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	50 (Ventilsteckverbinder)
-------------	---------------------------

SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Ventilstecker



1511967

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1511967>

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	0,34 mm ² ... 1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	22 ... 16

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Ventilstecker
Gewindeart Kopf	C (8 mm)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-30 °C ... 100 °C (Steckverbinder)


SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Ventilstecker

1511967


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1511967>

Zeichnungen

Maßzeichnung

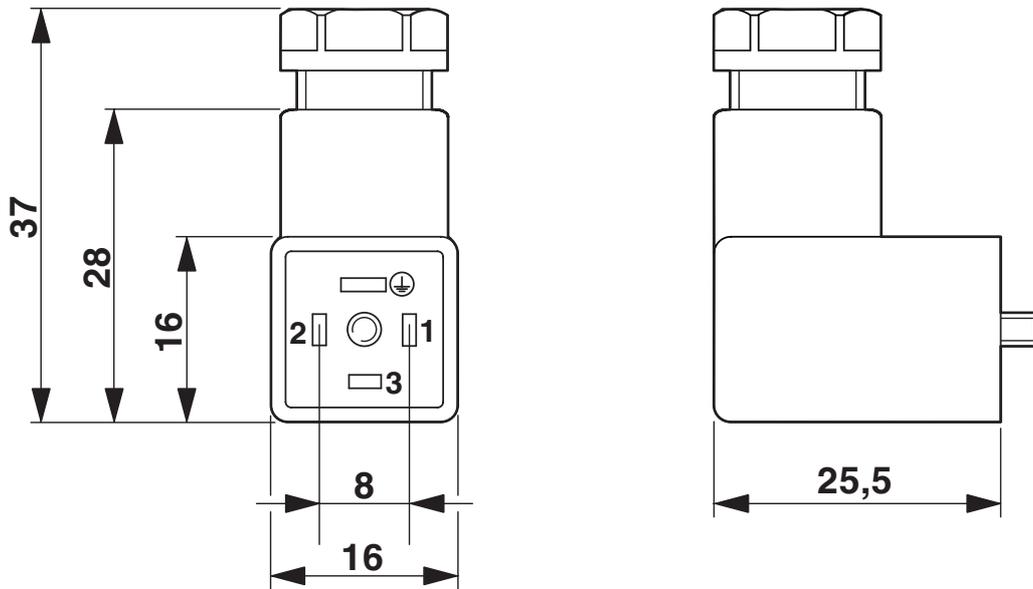

Schaltplan

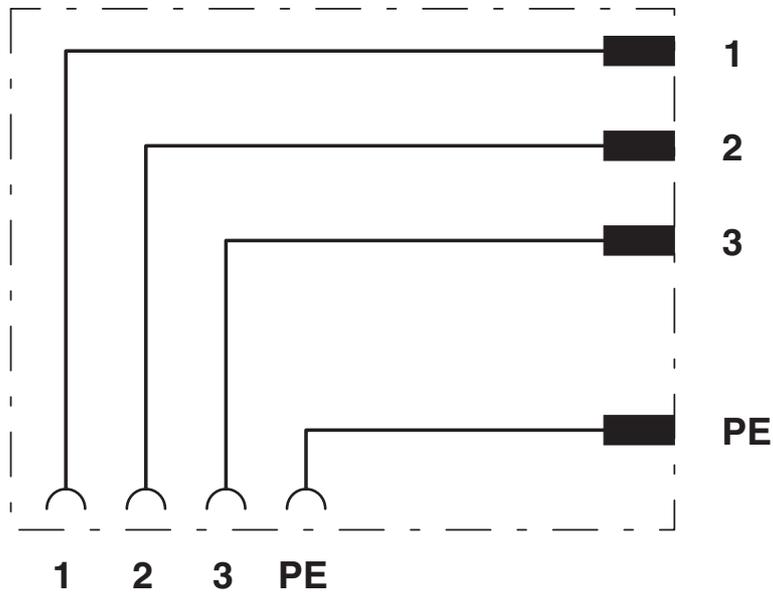

SACC-V-4CON-PG7/C-3+PE - Ventilstecker



1511967

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1511967>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27440105

ETIM

ETIM 9.0

EC003623

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31251500

1511967

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1511967>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	239f53f7-5c6b-49de-b7ce-b0a521c2a02c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de