

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1524776>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 3-polig, Buchse, gerade, M8, A-Kodierung, Wellenlöten



Ihre Vorteile

- Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1524776
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABQJBG
GTIN	4017918950101
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,94 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,72 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1524776>

Technische Daten

Montage

Montageart	Hinterwandmontage (M8 x 1, mit Kontermutter)
------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	3
Geschirmt	nein
Kodierung	A
Gewindeart	M8

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Material Gehäuse	CuZn
Material Gehäuseoberfläche	Ni
Material Isolierkörper	PA 6.6
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Dichtung	NBR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
Nennstrom I_N	4 A

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Wellenlöten
Kontaktart	Buchse

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M8

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1524776>

Kodierung	A
-----------	---

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M8-Rundsteckverbinder
Normen/Bestimmungen	in Anlehnung an IEC 61076-2-104


SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1524776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1524776>

Zeichnungen

Schemazeichnung

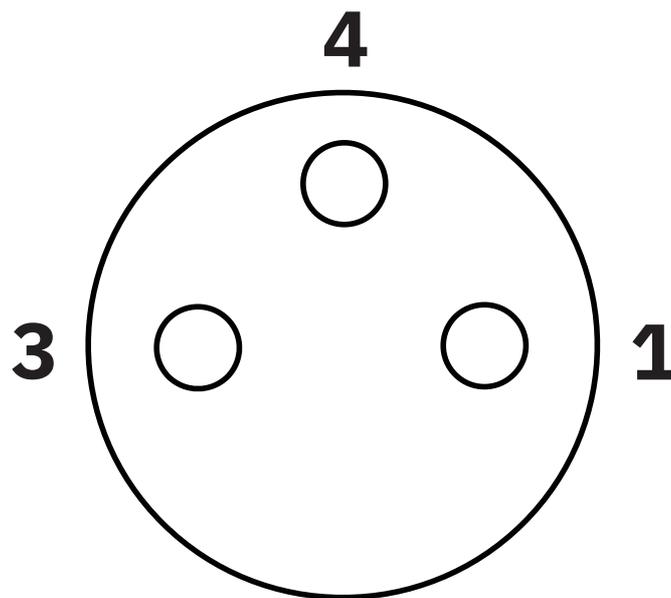

Polbild Buchse M8, 3-polig, Ansicht Buchsenseite

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1524776>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L180-06 - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1524776

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1524776>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	f9d1e31f-46d6-4cdd-bdb4-16898a21d5ac

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de