

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528219>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 4-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Einpressmontage, mit geradem Lötanschluss

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1528219
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABQEHI
GTIN	4046356023191
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	21,25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21,25 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528219>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Sensorart	Universal
Polzahl	4
Geschirmt	nein
Kodierung	A
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Material Gehäuse	CuZn
	Ni
	PBT
	CuZn
	Au
	NBR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 0,003 \Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 1 T\Omega$
Nennspannung U_N	250 V
Nennstrom I_N	4 A

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Lötstifte
--------------	-----------

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Kodierung	A

Kabel / Leitung

Signalart/Kategorie	Universal
---------------------	-----------

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528219>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)


SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Vorderwand

1528219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528219>

Zeichnungen

Schemazeichnung

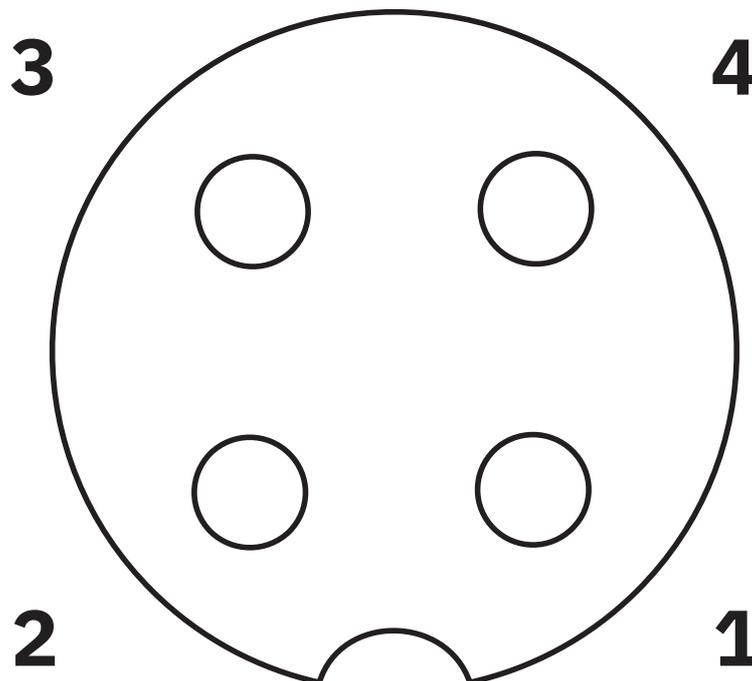

Polbild Buchse M12, 4-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528219>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27440116

ETIM

ETIM 9.0

EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

SACC-DSIP-M12FS-4CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Vorderwand



1528219

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528219>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de