

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528251>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 5-polig, Buchse, gerade, M12, B-Kodierung, Wellenlöten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1528251
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlüssel	ABQEQA
GTIN	4046356023238
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,911 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528251>

Technische Daten

Montage

Montageart	Hinterwandmontage
------------	-------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Sensorart	Universal
Polzahl	5
Geschirmt	nein
Kodierung	B
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Material Gehäuse	CuZn
Material Gehäuseoberfläche	Ni
Material Isolierkörper	PBT
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Dichtung	NBR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung nach IEC 61076-2-101	60 V
Durchgangswiderstand	$\leq 0,003 \Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 1 T\Omega$
Nennspannung U_N	60 V
Nennstrom I_N	4 A

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Wellenlöten
Kontaktart	Buchse

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528251>

Gewindeart Kopf	M12
Kodierung	B

Kabel / Leitung

Signalart/Kategorie	Universal
---------------------	-----------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)


SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1528251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528251>

Zeichnungen

Schemazeichnung

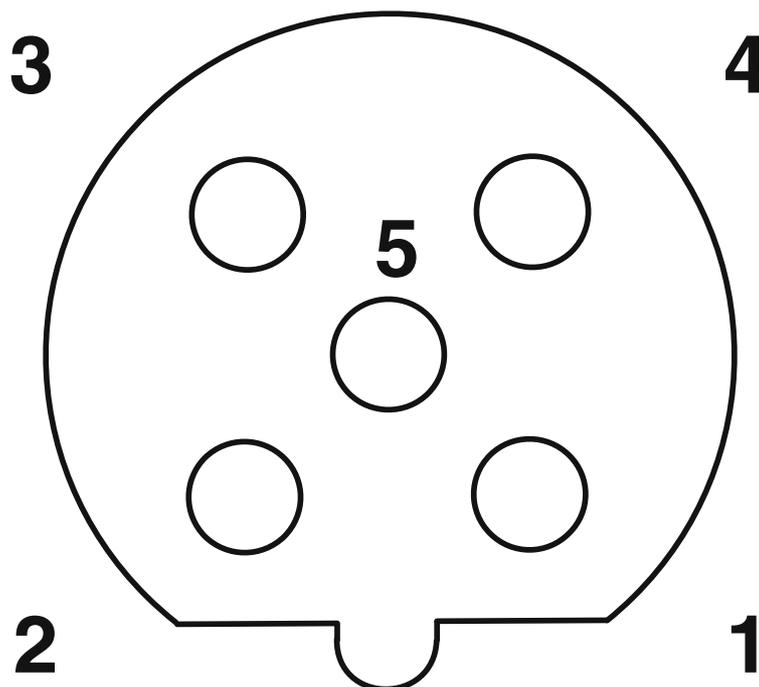

Polbild Buchse M12, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Buchsenseite

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528251>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIP-M12FSB-5CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1528251

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1528251>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	7e06980c-21ce-43e0-846c-79bbd2563675

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de