

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Gehäuse



1583746

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583746>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Dichtung, Verriegelungsschrauben mit Zylinderkopf, für zwei metrische Kabelverschraubungen M25 und M20, Kabelabgang schräg, Bauform VC4

Ihre Vorteile

- Gehäuse mit zwei Kabeleingängen für M20 und M25 Verschraubungen.
- Schräger Kabelabgang für beliebige seitliche und gerade Kabelführung
- Aluminiumgehäuse mit erweitertem Verkabelungsraum für hochpolige - und Power-Kontakteinsätze

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1583746
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABLAAX
GTIN	4046356183376
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	298,65 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	298,65 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tüllengehäuse
Produktfamilie	VARIOCON
Bauform	VC4
Anzahl der Kabelabgänge	2
Art der Verschraubung	M25 / M20 x 1,5
Befestigungsschrauben	M4
Geschirmt	nein
Kabelabgang	schräg

Maße

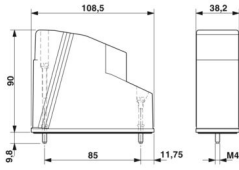Maßzeichnung	
Höhe	90 mm

Materialangaben

Farbe	grau-aluminium
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR, leitfähig
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material O-Ring	NBR
Material Verriegelungsschraube	V2A

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	M25 / M20 x 1,5
Verriegelungstyp	Schraube

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Gehäuse



1583746

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583746>



Befestigungsschrauben	M4
-----------------------	----

Zeichnungen

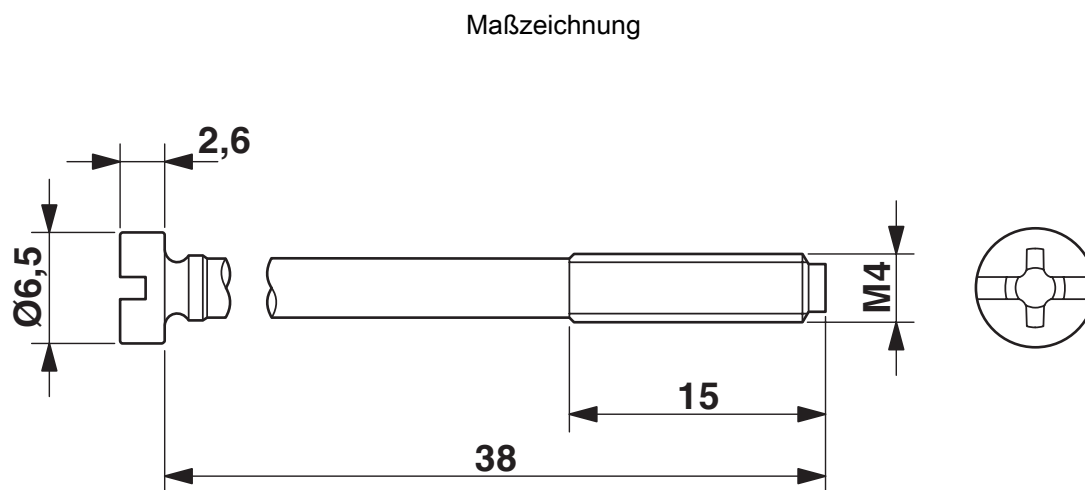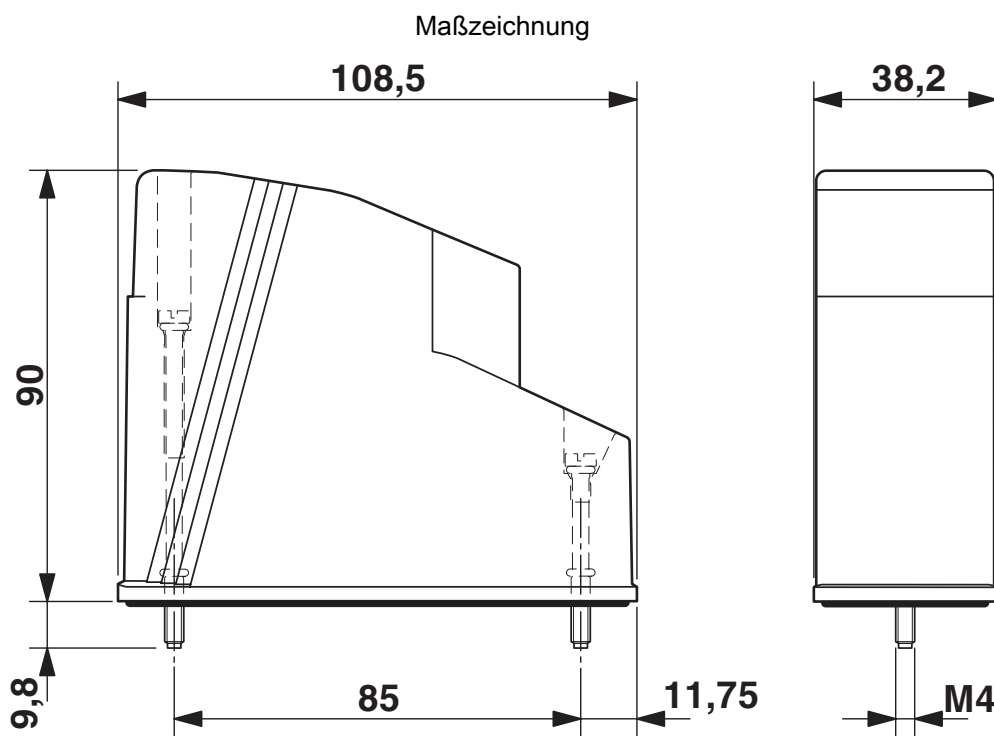


VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Gehäuse

1583746

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583746>



Maßzeichnung

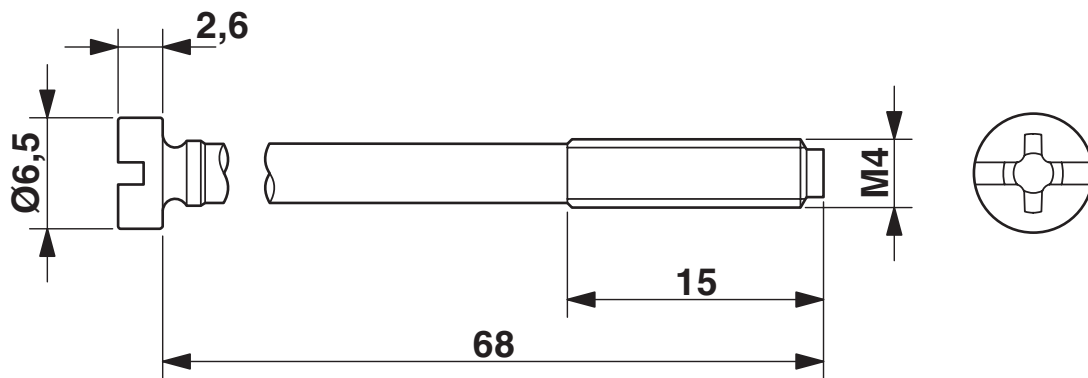

VC-AL-T4-Z-M25/M20-S - Gehäuse



1583746

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1583746>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de