

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Gehäuse



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586523>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Tüllengehäuse, für Längsbügel, Höhe 76 mm, mit Verschraubung, 1x M25, Kabelabgang gerade



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1586523
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4046356426619
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	397,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	397,69 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Gehäuse

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586523>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B24
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M25
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	mit

Maße

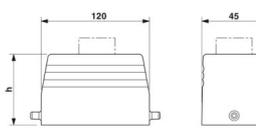Maßzeichnung	
Breite	43 mm
Höhe	76 mm
Länge	120 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	25 mm

Materialangaben

Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M25
Verriegelungstyp	Pin

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	9 mm ... 18 mm
------------------------------------	----------------

Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	9 mm ... 18 mm
--------------------------	----------------

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Gehäuse



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586523>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Gehäuse


1586523

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586523>



Zeichnungen

Maßzeichnung

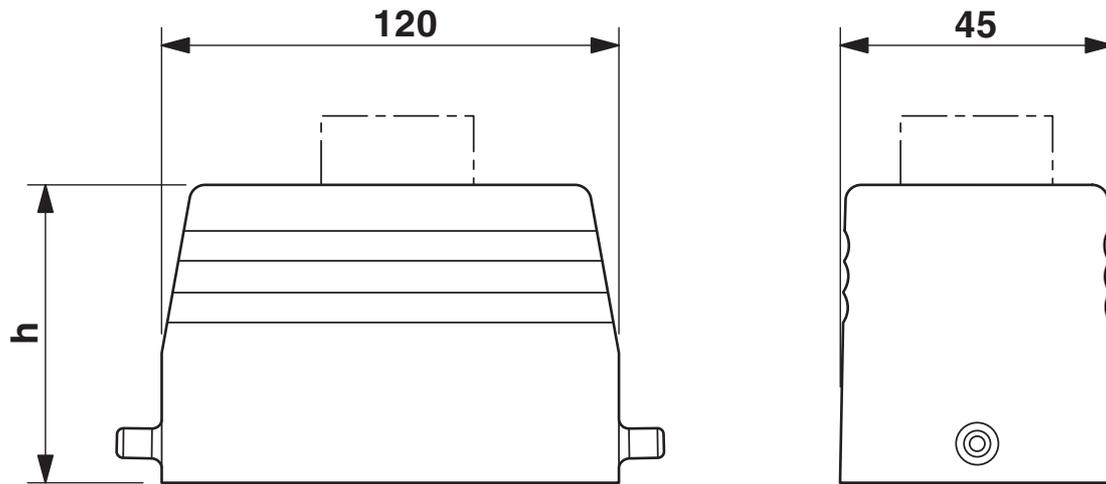

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Gehäuse

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586523>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Gehäuse



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586523>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de