

RC-00000002200 - Gehäuse für Rundsteckverbinder



1592574

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1592574>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: RC, gerade, Schraubverriegelung, M23, Flachdichtung, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25 mm x 25 mm, Wandstärke min.: 1 mm, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1592574
Verpackungseinheit	40 Stück
Mindestbestellmenge	40 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAFP
GTIN	4046356191623
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	26,56 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24,5 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder-Gehäuse
Serie	RC
Anwendung	Signal
Geschirmt	ja
Gewindeart	M23

Maße

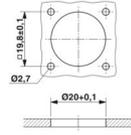Maßzeichnung	
Wandstärke	> 1 mm

Gehäuse

Flanschmaß	25 mm x 25 mm
------------	---------------

Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
	Ni
	CuZn
Material Dicht- und O-Ring	FPM

Steckverbinder

Bauform	gerade
---------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 125 °C
Höhenlage	2000 m


Montage

Montageart	Vorderwandmontage/Vierkantflansch (4x Ø 2,7 mm)
------------	---

1592574

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1592574>

Zeichnungen

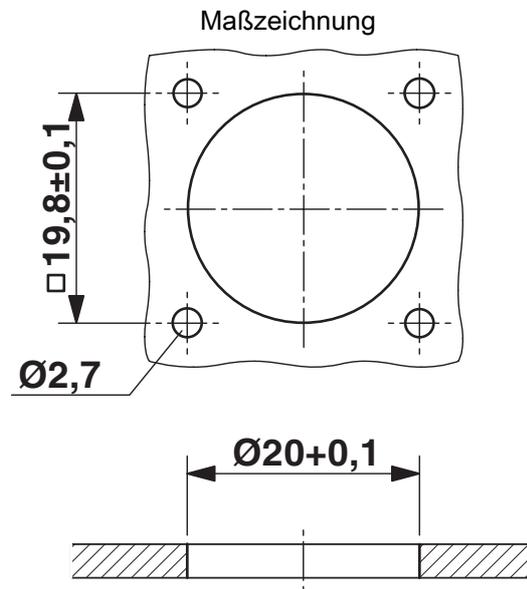

Einbaumaße

1592574

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1592574>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1592574

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1592574>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	6f73c5f7-8c18-43e6-aa57-4da9450c9796

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de