

SM-7EE1N8AS000 - Wanddurchführung Stift/Buchse



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605824>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Wanddurchführung Stift/Buchse, gerade, M40, M40, Polzahl: 4+3+PE, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4x Ø4,2, geschirmt: ja, Kabeldurchmesserbereich: 0 mm ... 0 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SM

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1605824
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRBGJ
GTIN	4046356255059
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	707,19 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	707,19 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Serie	SM
Anwendung	Leistung
Polzahl	8
Steckgesicht	4+3+PE
Geschirmt	ja
Kodierung	N
Gewindeart	M40

Materialangaben

Material Dichtung	FPM
Gehäusematerial	Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn)
Isolierkörpermaterial	PA 6.6
Material Dicht- und O-Ring	FPM

Elektrische Eigenschaften

Kontakt

Nennstrom I_N	30 A
Nennspannung U_N	250 V
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Kontakt

Nennstrom I_N	70 A
Nennspannung U_N	630 V
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Buchse
	Buchse

Steckverbinder

Bauform	gerade
---------	--------

Kabel / Leitung

SM-7EE1N8AS000 - Wanddurchführung Stift/Buchse



1605824

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605824>


Leitungsaußendurchmesser	0 mm ... 0 mm
--------------------------	---------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Höhenlage	3000 m

Zeichnungen

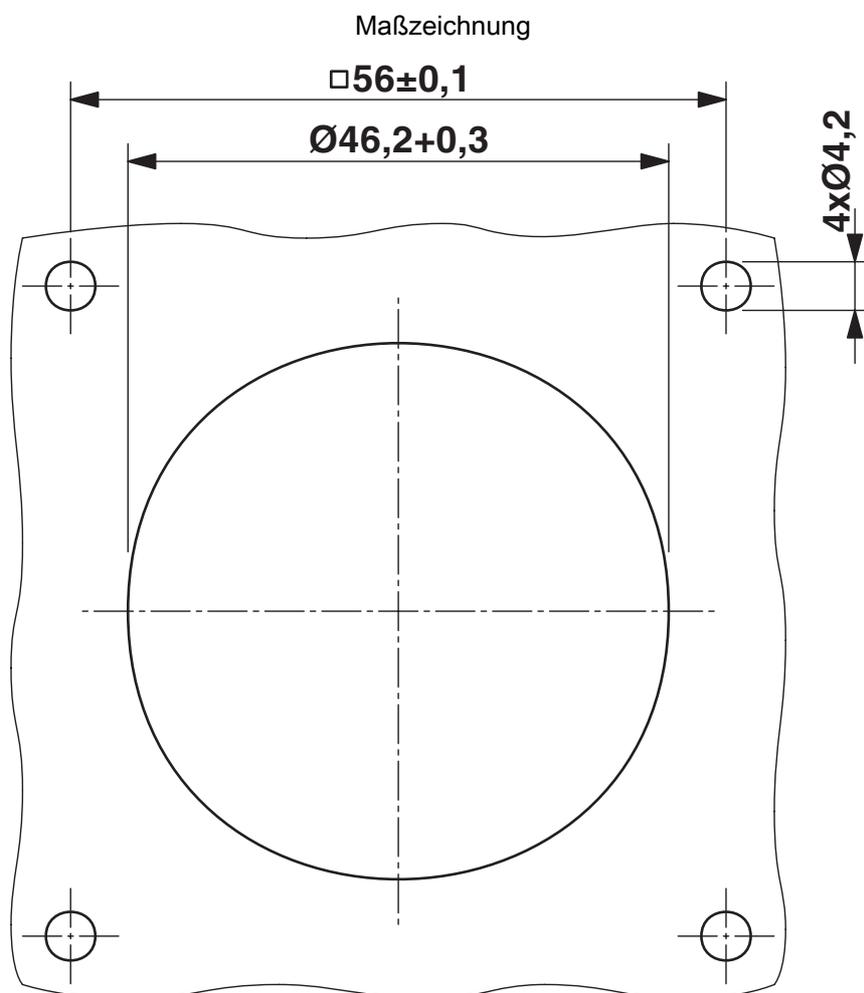


SM-7EE1N8AS000 - Wanddurchführung Stift/Buchse

1605824

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605824>

Maßzeichnung

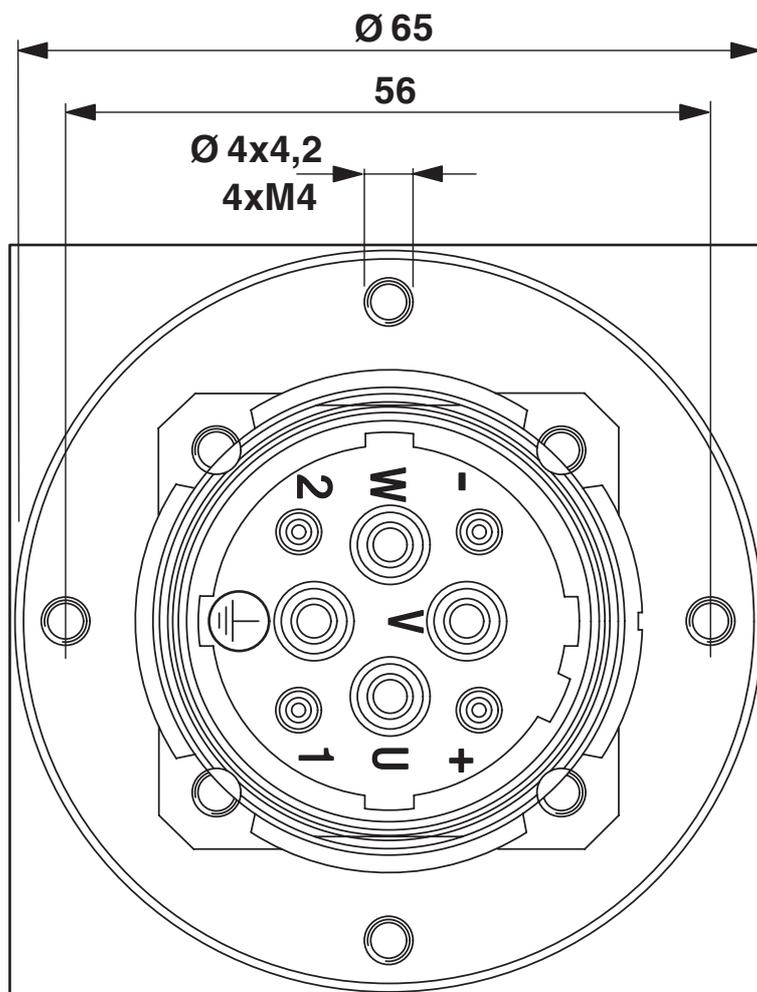


SM-7EE1N8AS000 - Wanddurchführung Stift/Buchse


1605824

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605824>


Maßzeichnung

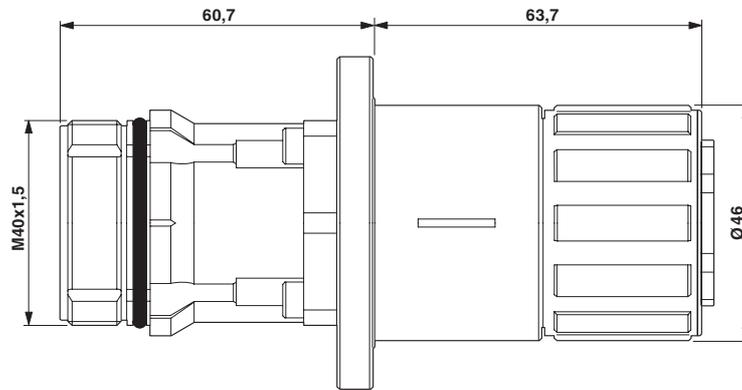

Schemazeichnung

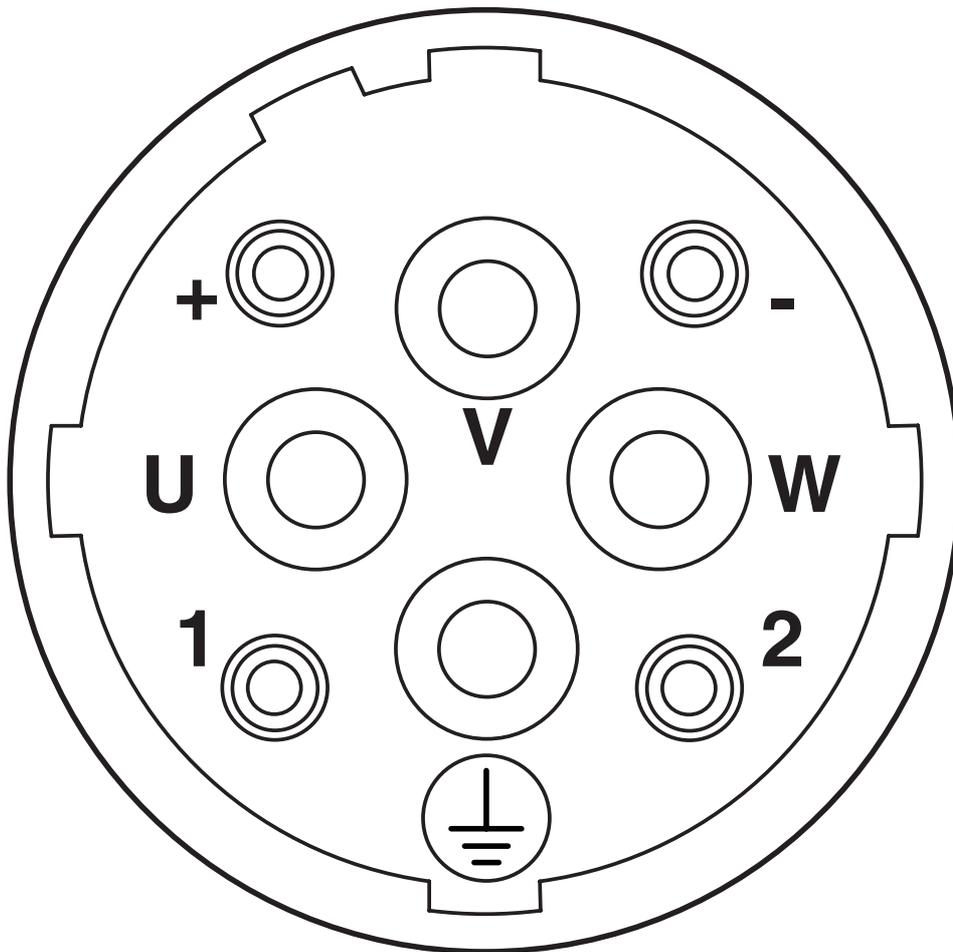

Diagramm

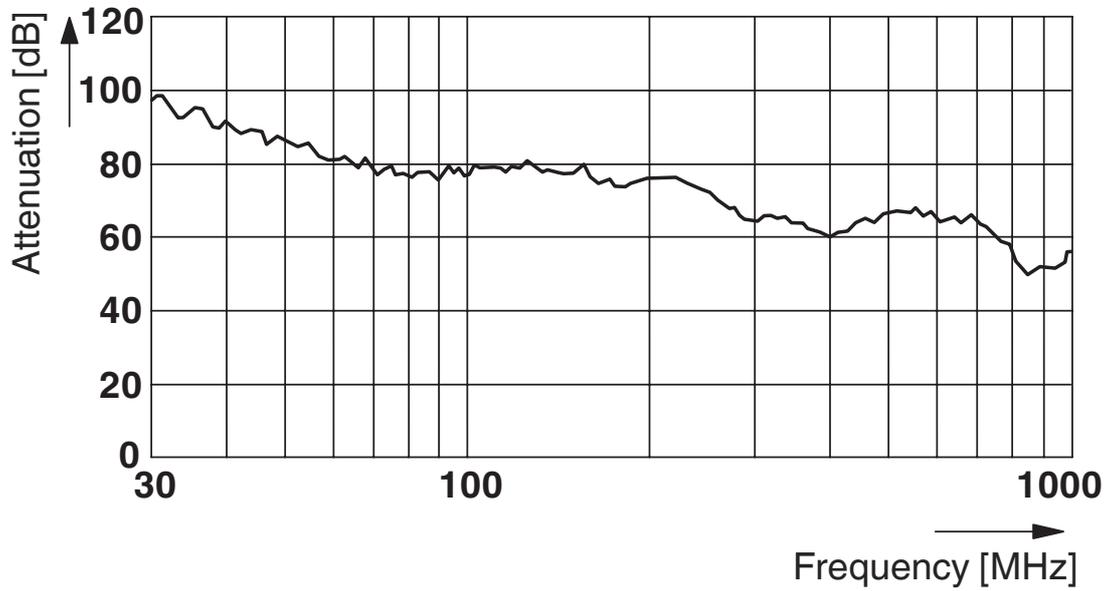

1605824

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605824>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de