

1605885  
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605885>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gehäuse für Rundsteckverbinder, Serie: TU, gerade, Bajonettverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring radial, geschirmt: ja, Wandstärke min.: 3,5 mm

Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1605885                                       |
| Verpackungseinheit                       | 20 Stück                                      |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                                       |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder                           |
| Produktschlüssel                         | ABRAHS                                        |
| GTIN                                     | 4046356255462                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 44,04 g                                       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 44,04 g                                       |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                                      |
| Ursprungsland                            | DE                                            |

## Technische Daten

### Hinweise

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Bestellhinweis: | Kontakteinsätze separat bestellen |
|-----------------|-----------------------------------|

 
### Artikeleigenschaften

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Produkttyp   | Rundsteckverbinder-Gehäuse |
| Serie        | TU                         |
| Anwendung    | Signal                     |
| Steckgesicht | 12                         |
| Geschirmt    | ja                         |
| Gewindeart   | M23                        |

### Anschlussdaten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Anschlussart | Crimpschluss |
|--------------|--------------|

### Maße

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung      |  |
| Länge des Lötpins | 16,5 mm                                                                              |
|                   | 2,5 mm                                                                               |
|                   | 3,5 mm                                                                               |
|                   | 9 mm                                                                                 |
|                   | 16,5 mm                                                                              |
|                   | 2,5 mm                                                                               |
|                   | 3,5 mm                                                                               |
|                   | 9 mm                                                                                 |
| Wandstärke        | 2,5 3,5 mm                                                                           |

### Materialangaben

|                            |                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Material (Drehteile)       | CuZn                                                                  |
| Material Dichtung          | FPM oder NBR oder EPDM                                                |
| Material Gehäuse           | GD-Zn                                                                 |
| Gehäusematerial            | Drehteile: Kupfer-Zink Legierung (CuZn), Druckgussteile: Zink (GD-Zn) |
| Material Gehäuseoberfläche | Ni                                                                    |
| Material Dicht- und O-Ring | FPM                                                                   |

### Steckverbinder

|         |        |
|---------|--------|
| Bauform | gerade |
|---------|--------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

# TU-00000005300 - Gehäuse für Rundsteckverbinder



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1605885>

## Umgebungsbedingungen


|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Schutzart                     | IP67              |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 125 °C |
| Höhenlage                     | 2000 m            |

## Montage

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Montageart | Hinterwandmontage/Vierkantflansch (4x Ø 3,2 mm) |
|------------|-------------------------------------------------|

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

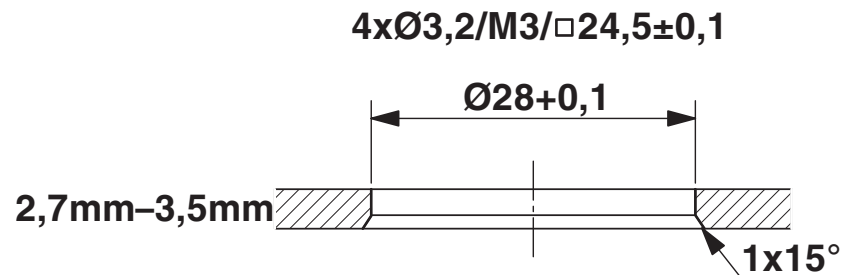

### Einbaumaße

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)