

UC-12P1N1290DU - Kupplungssteckverbinder



1606290

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1606290>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



M23, Kupplungssteckverbinder, Serie: UC, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötkehl, Kabeldurchmesserbereich: 2 mm ... 14,5 mm, Kodierung: N

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1606290
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABRAIG
GTIN	4046356258623
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	175,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	175,3 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

UC-12P1N1290DU - Kupplungssteckverbinder



1606290

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1606290>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (kabelseitig)
------------	----------------------------------

Steckverbinder

Isolierkörper

Kodierung	N
Material (Isolierkörper)	PBT
Material (Kontakt)	CuZn
Material (Kontaktfläche)	Ni/Au
Steckzyklen	100
Anschlussart	Lötkelch
Kontaktausführung	Stift
Anwendung	Signal
Polzahl	12
Drehsinn	Standard
Steckgesicht	12
Anzahl Kontakt (Kontaktgruppe 1)	12
Durchmesser Kontakt (Kontaktgruppe 1)	1 mm
Litzenquerschnitt min. Kontakt (Kontaktgruppe 1)	0,08 mm ² 1 mm ²
Bemessungsstrom Kontakt (Kontaktgruppe 1)	8 A (bei max. Anschlussquerschnitt)
Bemessungsspannung Kontakt (Kontaktgruppe 1)	48 V AC 74 V DC
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Gehäuse

Ausführung	Kupplungsgehäuse
Gewindeart	M23
Bauform	gerade
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Pg-Verschraubung	ohne
Material Gehäuse	GD-Zn
Schutzart (gesteckt)	IP67

Dichtung

Leitungsaußendurchmesser	2 mm ... 14,5 mm
Material Dichtung	NBR

UC-12P1N1290DU - Kupplungssteckverbinder


1606290

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1606290>



Zeichnungen

Schemazeichnung

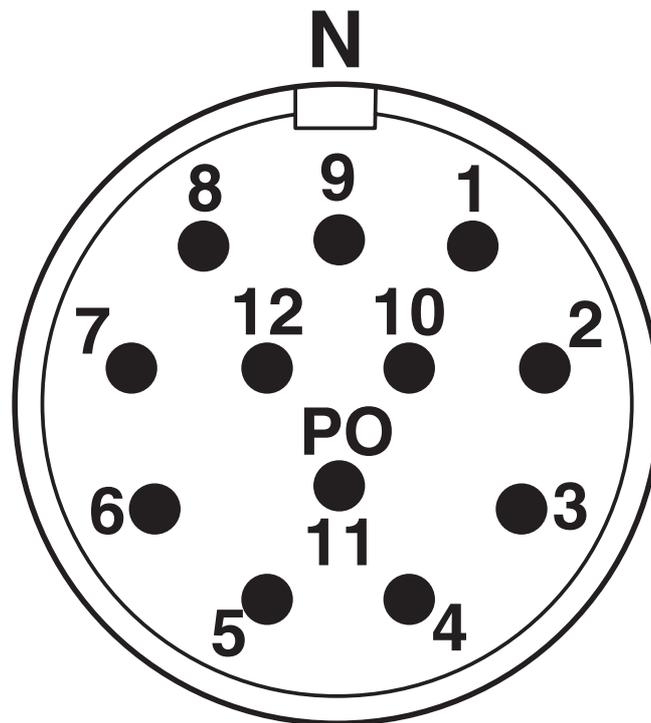

Polbild


UC-12P1N1290DU - Kupplungssteckverbinder

1606290

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1606290>




Schemazeichnung

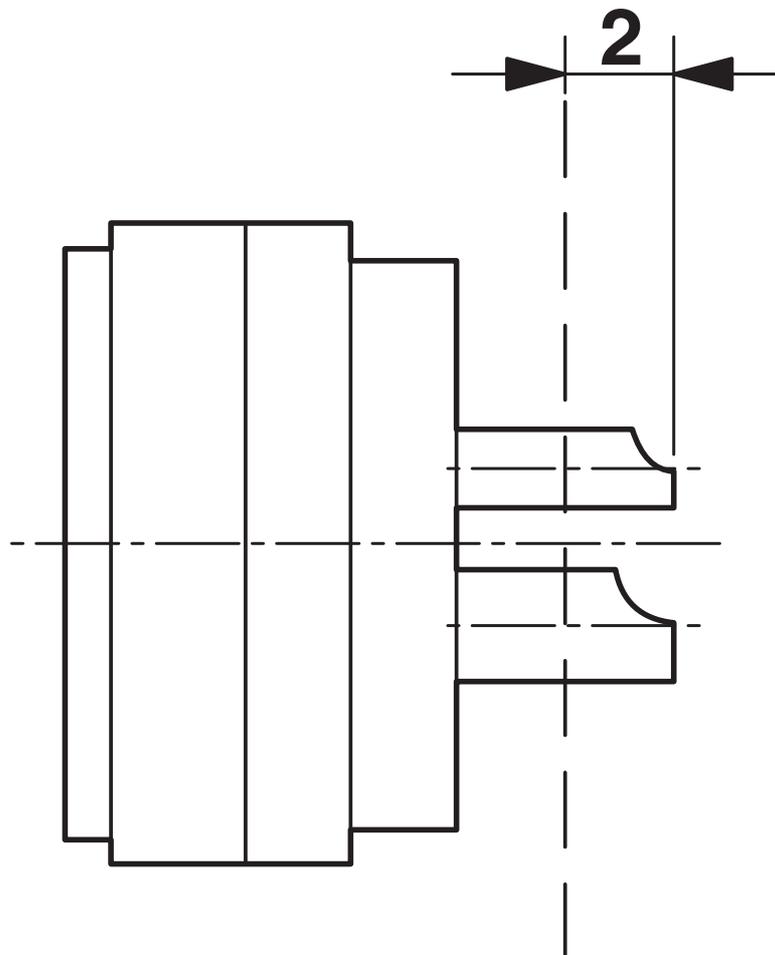

Maßzeichnung

Diagramm

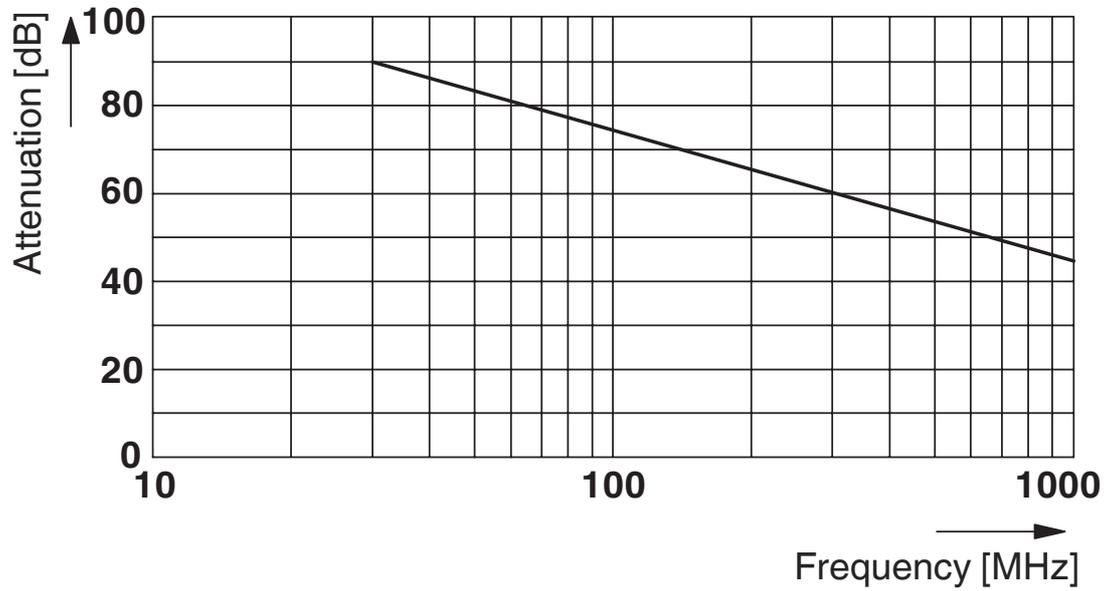

UC-12P1N1290DU - Kupplungssteckverbinder

1606290

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1606290>



Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121409
-------------	----------

UC-12P1N1290DU - Kupplungssteckverbinder



1606290

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1606290>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de