

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608029>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull Verriegelung, Metall, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1608029
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNODC
GTIN	4046356131698
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,4 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Anwendung	Leiterplattenanschluss RJ45
Bauform	RJ45
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften


Übertragungsmedium	Kupfer
--------------------	--------

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Push-Pull
--------------	-----------

Maße

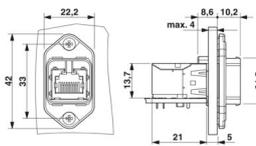Maßzeichnung	
Breite	22,2 mm
Höhe	42 mm
Länge	18,8 mm

Materialangaben

Farbe	vernickelt
Material	Metall
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608029>

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	Wandmontage
------------	-------------


Zeichnungen

Maßzeichnung

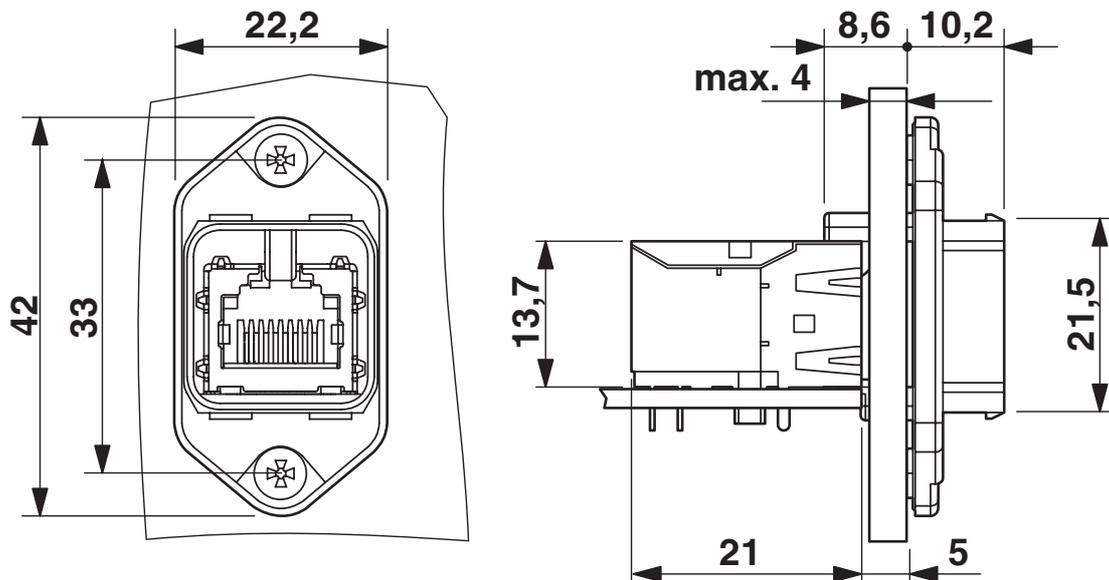

Push-Pull Anbaurahmen RJ45

Maßzeichnung

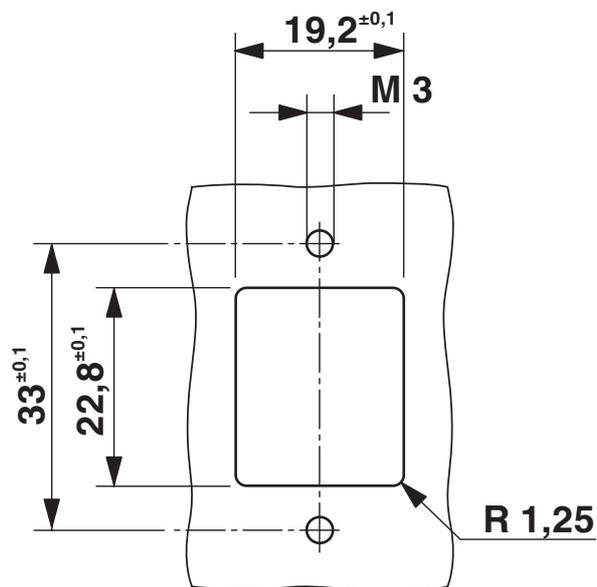

Montageausschnitt


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA - Anbaurahmen

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608029>




Maßzeichnung

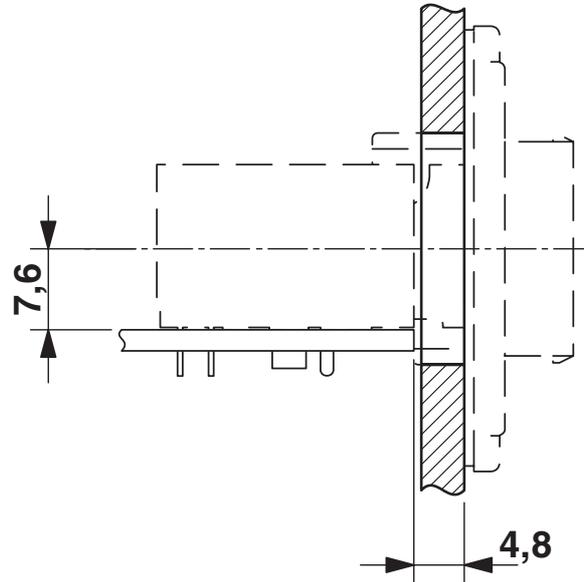

Montageausschnitt

Maßzeichnung

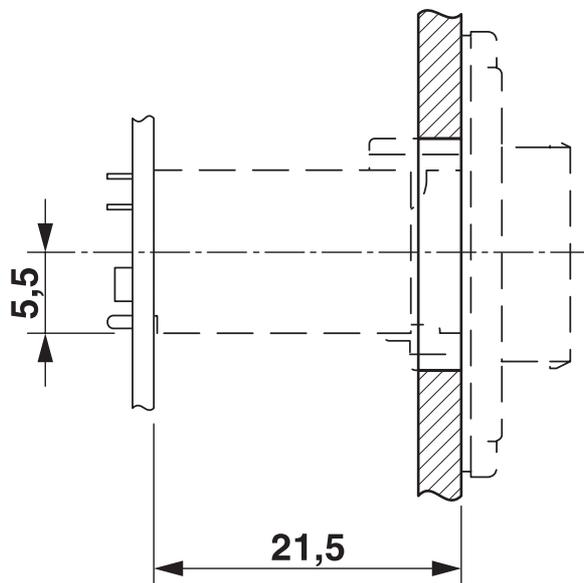


Montageausschnitt

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608029>

Bohrplan/Lötpadgeometrie

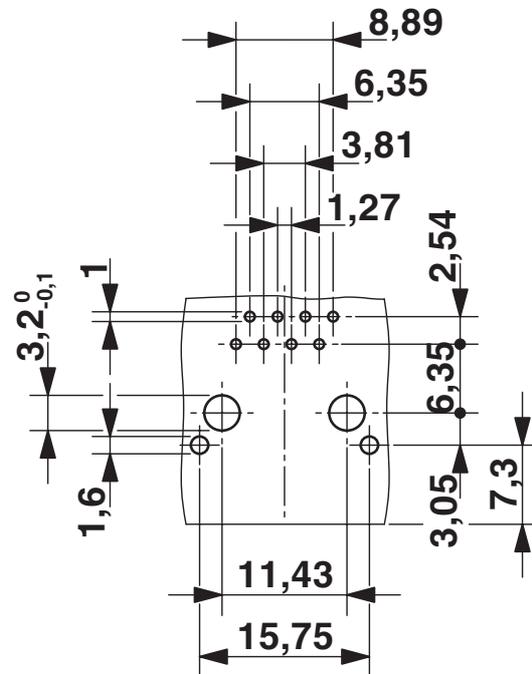

Bohrplan

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608029>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1608029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608029>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de