

# VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Anbaurahmen



1608210

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608210>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



SC-RJ-Anbaurahmen, IP67, für Push-Pull-Verriegelung, Kunststoff, mit Freenet-System, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung und SC-RJ - Kupplung (für POF, PCF & GOF), ohne Befestigungsschrauben

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1608210
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNODE
GTIN	4046356159890
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	DE

1608210

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608210>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Anwendung	Freenet
Bauform	SC-RJ
Polzahl	2
Steckgesicht	SC-RJ
Anzahl der Steckplätze	1

### Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

### Elektrische Eigenschaften


Übertragungsmedium	LWL
--------------------	-----

### Anschlussdaten

#### Anschlusstechnik

Anschlussart	Federkraftanschluss
--------------	---------------------

### Maße

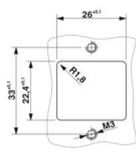Maßzeichnung	
Breite	22,2 mm
Höhe	42 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Gehäuseoberfläche	PA, lichtgrau
Material Kontaktoberfläche	Au/Ni
Material Kontaktträger	Polyester GF

### Kabel / Leitung

#### LWL-Leitung

Anzahl der Fasern	2
Faser	POF, PCF, GOF

1608210

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608210>

Faserart	GOF, PCF, POF
Übertragungsmedium	LWL

## Mechanische Eigenschaften

### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C

## Montage

Montageart	Vorderwandmontage
------------	-------------------


# VS-PPC-F1-SCRJ-POBK-1RF - Anbaurahmen

1608210


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608210>



## Zeichnungen

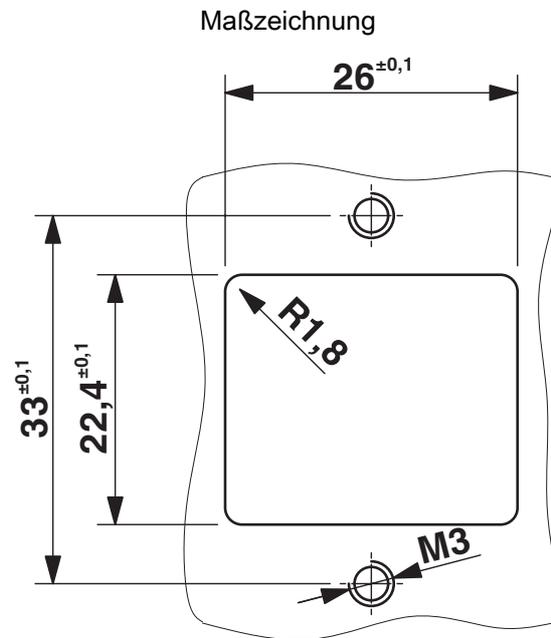

## Montageausschnitt

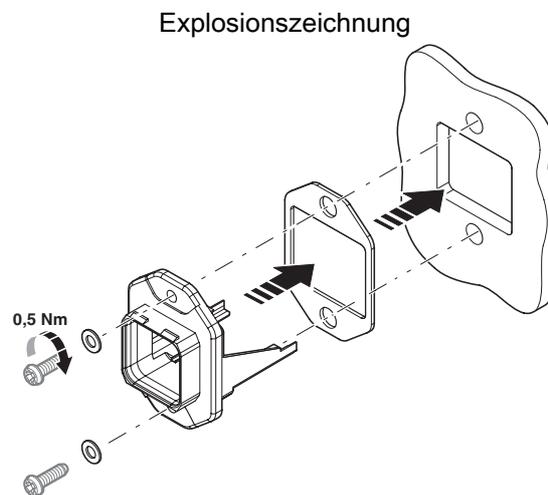

1608210

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608210>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

### ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1608210

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1608210>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)