

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelverschraubung



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636509>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON M50 Kabelschraubung Metall, Wanddurchführung für Datenstecker, mit teilbarer Dichtung, 1 x 8 mm Lochdurchmesser; Lichte Weite 37mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1636509
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4046356028233
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	212,08 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	212,08 g
Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	DE

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelverschraubung



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636509>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	für Datenstecker
	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	Pflitsch
Herstellerbezeichnung	25056 dpmk 1/8
Geschirmt	nein

Kennwerte

Leitungsdichtbereich	7,50 mm ... 8,00 mm
----------------------	---------------------

Maße

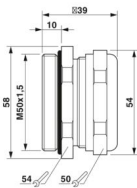Maßzeichnung	
Höhe	58 mm
Länge	39 mm
Länge Anschlussgewinde	10 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	50 mm
Schlüsselweite Stutzen	54 mm
Sechskant Eckmaß	58 mm
Gewindeart Anschlussseite	M50 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	37 mm
------------------	-------

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung	TPE
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	7,5 mm ... 8 mm
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelverschraubung



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636509>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C


KV-M-M50-GD-(8) - Kabelverschraubung

1636509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636509>



Zeichnungen

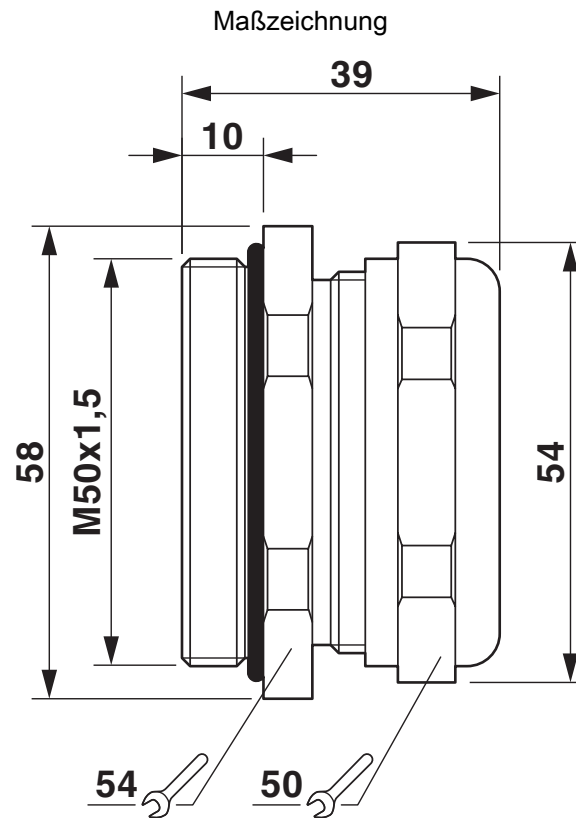

KV-M-M50-GD-(8); ...-GD-(10); ...-GD-(2x6)

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelverschraubung



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636509>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

KV-M-M50-GD-(8) - Kabelverschraubung



1636509

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636509>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	c9f27156-7386-4d9c-bdca-caa622c50e57

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de