

KV-M-M50-GD-(2X6) - Kabelverschraubung



1636525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636525>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON M50 Kabelschraubung Metall, Wanddurchführung für Datenstecker, mit teilbarer Dichtung, 2 x 6 mm Lochdurchmesser; Lichte Weite 37mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1636525
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4046356028257
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	213,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	213,5 g
Zolltarifnummer	74153300
Ursprungsland	DE

KV-M-M50-GD-(2X6) - Kabelverschraubung

1636525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636525>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Mehrfachverschraubung
Anwendung	für Datenstecker
Anzahl der Leitungen	2
Hersteller	Pflitsch
Herstellerbezeichnung	25056 dpmk 2/6
Geschirmt	nein

Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	5,5 mm ... 6 mm (Leitung 1)
--------------------------	-----------------------------

Maße

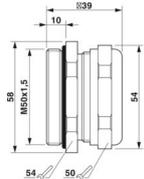Maßzeichnung	
Höhe	58 mm
Länge	39 mm
Länge Anschlussgewinde	10 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	50 mm
Schlüsselweite Stutzen	54 mm
Sechskant Eckmaß	58 mm
Gewindeart Anschlussseite	M50 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	37 mm
------------------	-------

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung	TPE
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	5,5 mm ... 6 mm (Leitung 1)
Leitungsaußendurchmesser Leitung 2	5,5 mm ... 6 mm (Leitung 2)
Halogenfreiheit	nein

Kennwerte

KV-M-M50-GD-(2X6) - Kabelverschraubung



1636525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636525>

Leitungsdichtbereich	5,50 mm ... 6,00 mm
----------------------	---------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C


KV-M-M50-GD-(2X6) - Kabelverschraubung

1636525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636525>



Zeichnungen

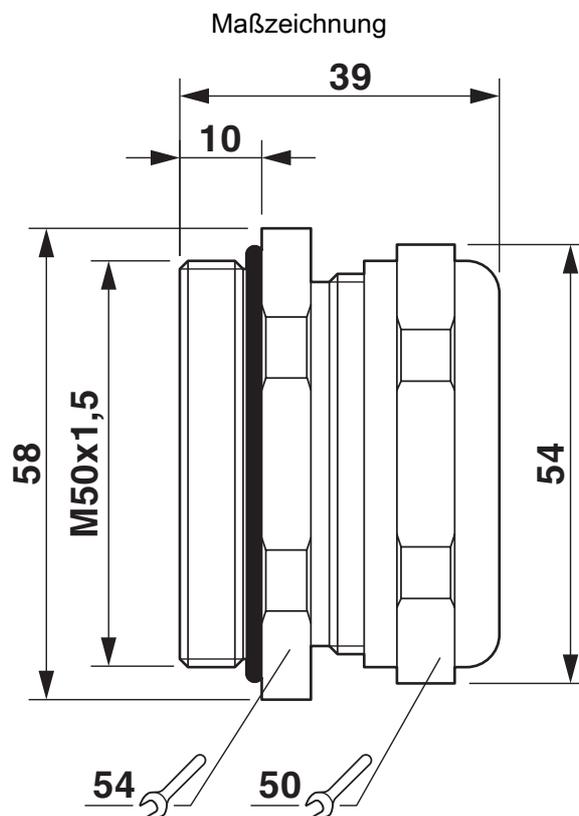

KV-M-M50-GD-(2X6) - Kabelverschraubung



1636525

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636525>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	84e12d6d-6a68-4962-aa58-2c98b34b7e3d