

KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelverschraubung

1636538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636538>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



HEAVYCON M50 Kabelschraubung Metall, Wanddurchführung für Datenstecker, mit teilbarer Dichtung, 2 x 9 mm Lochdurchmesser; Lichte Weite 42mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1636538
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4046356028264
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	257,64 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	257,64 g
Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	DE

KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelverschraubung

1636538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636538>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Mehrfachverschraubung
Anwendung	für Datenstecker
Anzahl der Leitungen	2
Hersteller	Pflitsch
Herstellerbezeichnung	25057 dpmk 2/9
Geschirmt	nein

Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	8,5 mm ... 9 mm (Leitung 1)
--------------------------	-----------------------------

Maße

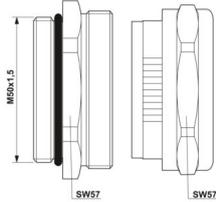Maßzeichnung	
Höhe	58 mm
Länge	39 mm
Länge Anschlussgewinde	10 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	50 mm
Schlüsselweite Stutzen	54 mm
Sechskant Eckmaß	58 mm
Gewindeart Anschlussseite	M50 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	42 mm
------------------	-------

Materialangaben

Farbe	messingfarben
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung	TPE
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	8,5 mm ... 9 mm (Leitung 1)
Leitungsaußendurchmesser Leitung 2	8,5 mm ... 9 mm (Leitung 2)
Halogenfreiheit	nein

Kennwerte

KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelverschraubung



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636538>

Leitungsdichtbereich	8,50 mm ... 9,00 mm
----------------------	---------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C


KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelverschraubung

1636538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636538>

Zeichnungen

Maßzeichnung

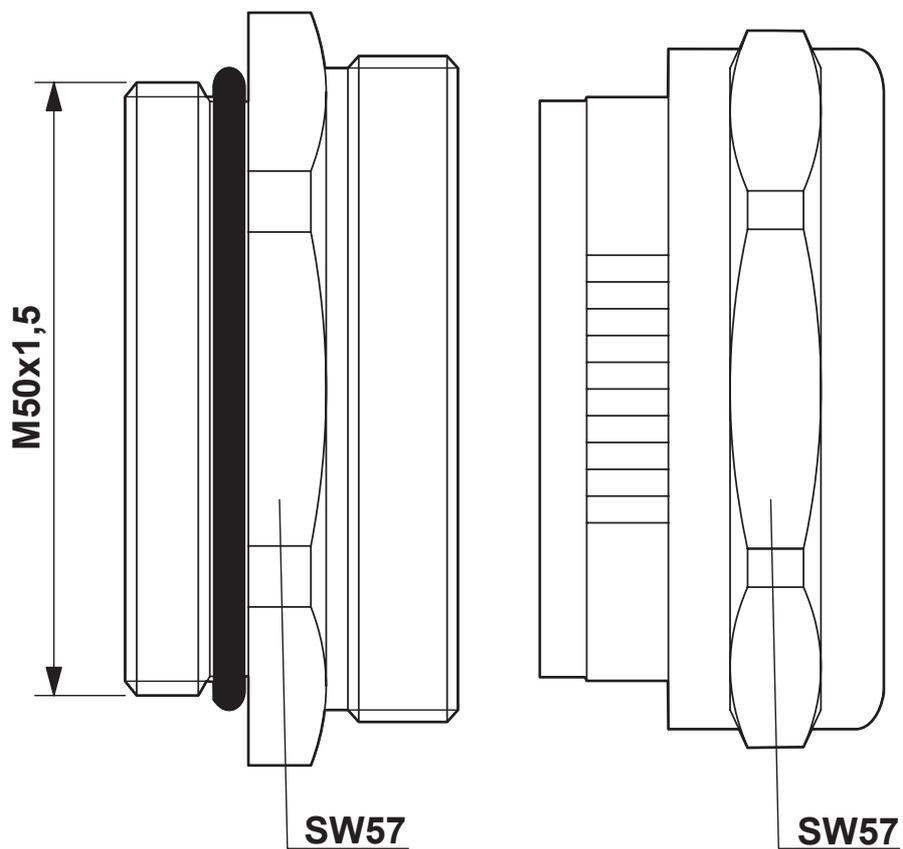

KV-M-M50-GD-(2x9)

KV-M-M50-GD-(2X9) - Kabelverschraubung



1636538

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1636538>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	ca680adf-8df2-48da-9eb6-5d5e21ef1c0a

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	5,492 kg CO2e
---------	---------------