

HC-M-KV-T-M20 - Kabelverschraubung



1646188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646188>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Metall-Verschraubung mit Leitungsbiegeschutz und Zugentlastung, Gewindelänge: 6 mm, Leitungsdichtbereich : 7,5 - 15 mm, Klemmbereich: 10 - 16 mm, SW 24, Verschraubung: M20



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1646188
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	AF7DFX
GTIN	4017918941321
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	56,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	51,55 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

HC-M-KV-T-M20 - Kabelverschraubung

1646188


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646188>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	wafi
Geschirmt	nein

Maße

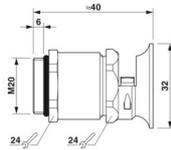Maßzeichnung	
Länge	40 mm
Länge Anschlussgewinde	6 mm
Länge ohne Anschlussgewinde	34 mm
Durchmesser	20 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	20 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	24 mm
Schlüsselweite Stutzen	24 mm
Klemmbereich der Zugentlastungsschelle	10,00 mm ... 16,00 mm
Sechskant Eckmaß	32 mm
Gewindeart Anschlussseite	M20 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	12 Nm (Stutzen)
	8 Nm (Überwurfmutter)

Materialangaben

Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	Perbunan
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	7,5 mm ... 15 mm
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

HC-M-KV-T-M20 - Kabelverschraubung



1646188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646188>

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-20 °C ... 80 °C (statisch)

HC-M-KV-T-M20 - Kabelverschraubung


1646188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646188>



Zeichnungen

Maßzeichnung

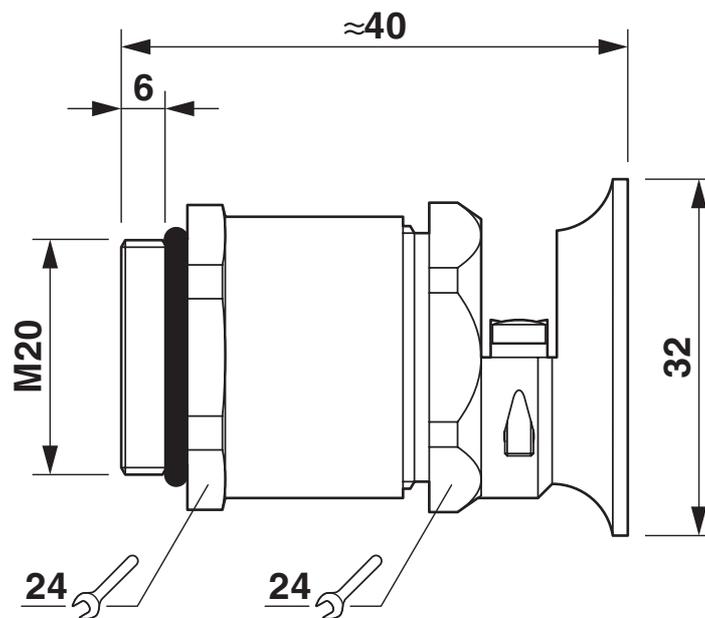

Maßzeichnung

HC-M-KV-T-M20 - Kabelverschraubung



1646188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646188>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1646188

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646188>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	131c6a07-3cad-4e36-b4b7-aa75286a268f

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de