

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Gehäuse



1646418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646418>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HEAVYCON Sockelgehäuse B10, mit Längsbügel, Höhe 74mm, mit Stutzen 1xM32



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1646418
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4017918984953
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	320 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	300 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Gehäuse

1646418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646418>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Sockelgehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B10
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x M32
Geschirmt	nein
Kabelabgang	links (Blick auf den geöffneten Längsbügel)
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

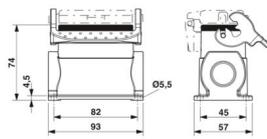Maßzeichnung	
Breite	57 mm
Höhe	74 mm
Länge	93 mm

Materialangaben

Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Verriegelungsbügel	Edelstahl, Griffteil: PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x M32
Verriegelungstyp	Bügel

Montage

Montagehinweis	für Halb- und Vollverschraubungen
----------------	-----------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
-----------	------

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Gehäuse



1646418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646418>

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 125 °C


HC-B 10-SML-74/O1M32 - Gehäuse

1646418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646418>

Zeichnungen

Maßzeichnung

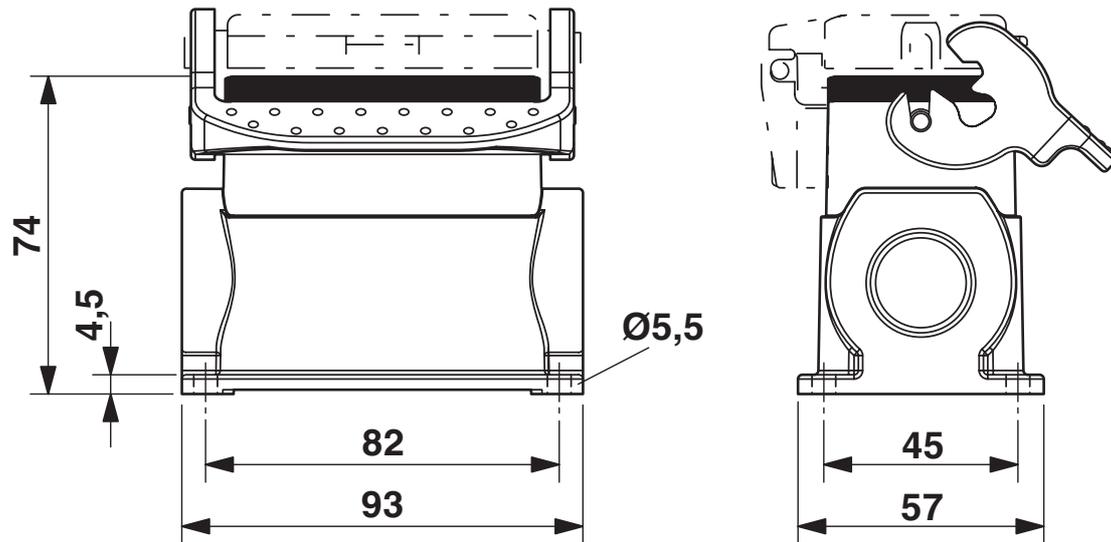

Maßzeichnung

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Gehäuse



1646418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646418>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 10-SML-74/O1M32 - Gehäuse



1646418

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1646418>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de