

VS-ADP24-VS09/VS09-GS-BU/BU - Adapterplatte




1652499

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652499>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adapterplatte, Größe B24, verstärkt, inklusive Anbaurahmen mit Schutzdeckel DSUB 9 und Gender-Changer-Kontakteinsatz Buchse/Buchse, sowie Anbaurahmen mit Schutzdeckel DSUB 9 und Gender-Changer-Kontakteinsatz Buchse/Buchse

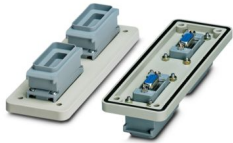

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1652499
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNCAS
GTIN	4017918960575
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	94,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	91,75 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterplatte
Bauform	B24

Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	TPE


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C


Zeichnungen

Maßzeichnung

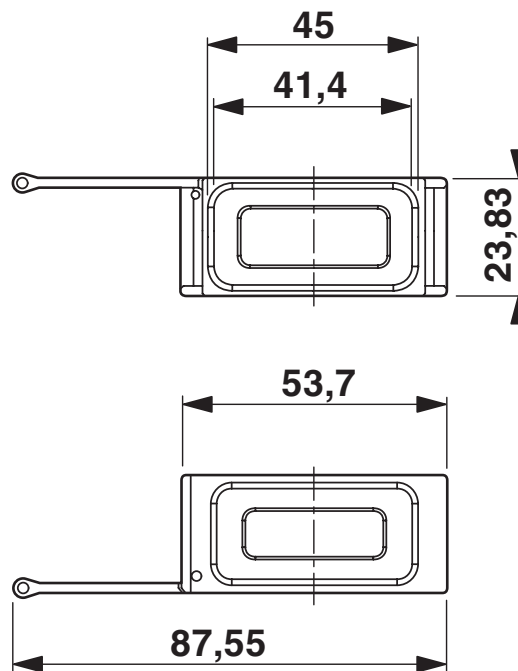

Schutzdeckel für D-SUB

Maßzeichnung

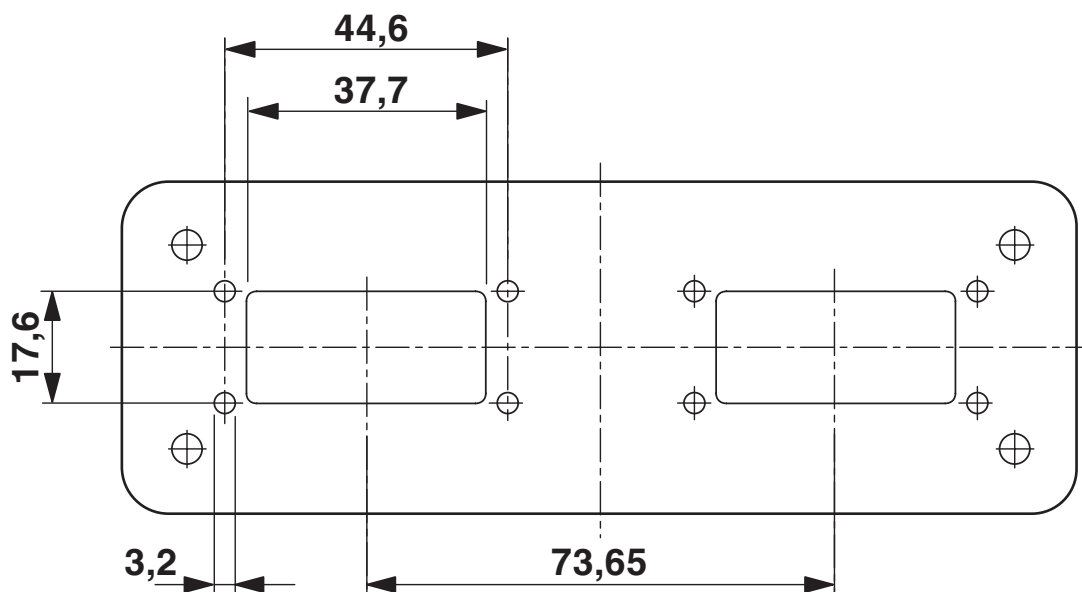

Montageausschnitt

VS-ADP24-VS09/VS09-GS-BU/BU - Adapterplatte



1652499

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1652499>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
-------------	----------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de