

# VS-15-BU-DSUB-3P-LH - D-SUB-Kontaktträger



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655328>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, Aufnahme für 3 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC und Lötzapfen, für Anbaurahmen VS-15-...



## Ihre Vorteile

- Kompatibel mit IP67-Tüllengehäuse und Anbaurahmen
- Leichte Montage

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1655328
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNCAB
GTIN	4046356029261
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	14,74 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,45 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

# VS-15-BU-DSUB-3P-LH - D-SUB-Kontaktträger



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655328>

## Technische Daten

### Hinweise

Bestellhinweis:	Die Kontakte müssen separat bestellt werden, da sie nicht im Lieferumfang der Kombi-Kontakteinsätze enthalten sind.
-----------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Anwendung	Kombinations-Kontakteinsatz
Bauform	D-SUB
Polzahl	3
Steckgesicht	D-SUB
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja

### Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	Kupfer
--------------------	--------

### Anschlussdaten

Anschlussart	Wellenlötkontakte
--------------	-------------------

### Maße

Breite	21,6 mm
Höhe	17,1 mm
Länge	39,52 mm

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	metallisiert
Material Kontaktoberfläche	Gold
Material Kontaktträger	PBTP

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C

### Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

# VS-15-BU-DSUB-3P-LH - D-SUB-Kontaktträger


1655328

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655328>



## Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie

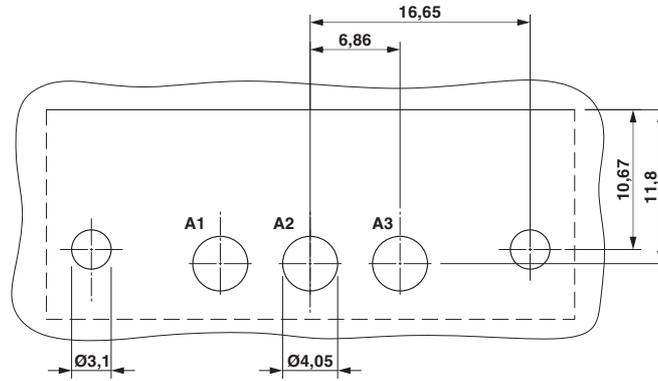

Bohrplan

# VS-15-BU-DSUB-3P-LH - D-SUB-Kontaktträger



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655328>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655328>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E118976

# VS-15-BU-DSUB-3P-LH - D-SUB-Kontaktträger



1655328

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655328>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

### ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1655328

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655328>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 6(a)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	2c77159d-1e74-4443-8e6d-2fa5c0b0380c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)