

# VS-25-BU-DSUB-5P-LH - D-SUB-Kontaktträger



1655438

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655438>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, Aufnahme für 5 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC und Lötzapfen, für Anbaurahmen VS-25-...



## Ihre Vorteile

- Kompatibel mit IP67-Tüllengehäuse und Anbaurahmen
- Leichte Montage

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1655438
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNCAB
GTIN	4046356029360
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,95 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,12 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

Bestellhinweis:	Die Kontakte müssen separat bestellt werden, da sie nicht im Lieferumfang der Kombi-Kontakteinsätze enthalten sind.
-----------------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakteinsatz
Anwendung	Kombinations-Kontakteinsatz
Bauform	D-SUB
Polzahl	5
Steckgesicht	D-SUB
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja

### Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	Kupfer
--------------------	--------

### Anschlussdaten

Anschlussart	Wellenlötkontakte
--------------	-------------------

### Maße

Breite	21,6 mm
Höhe	53,4 mm
Länge	17,07 mm

### Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	metallisiert
Material Kontaktoberfläche	Gold
Material Kontaktträger	PBTP

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 125 °C


### Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

1655438

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655438>

## Zeichnungen

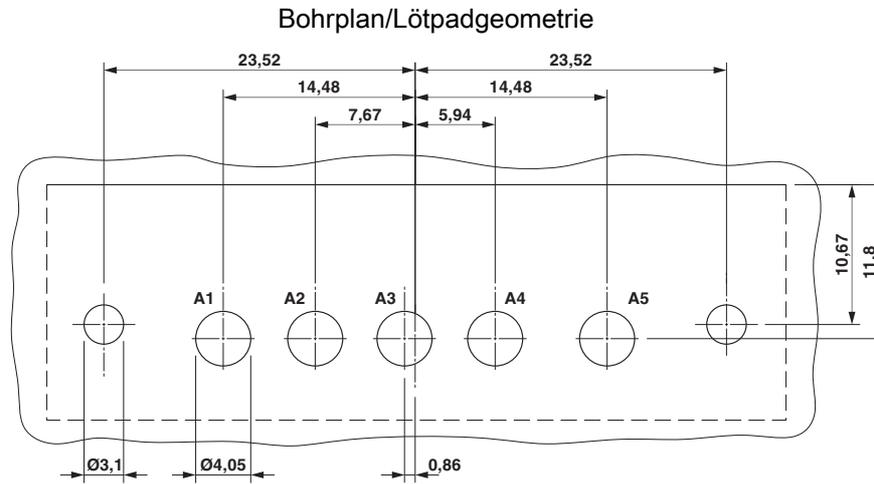

Bohrplan

# VS-25-BU-DSUB-5P-LH - D-SUB-Kontaktträger



1655438

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655438>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655438>



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: E118976

# VS-25-BU-DSUB-5P-LH - D-SUB-Kontaktträger



1655438

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655438>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

### ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1655438

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655438>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(a), 6(a)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
SCIP	9d30d68f-eb7f-4589-b616-93362c9c6b23

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)