

VS-ST-KX-50-RG58 - D-SUB-Koaxialkontakt



1655580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655580>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Koax-Kontakt, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Lötkelch, Buchse, gerade, für Kabel RG 58, vergoldet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1655580
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNCAC
GTIN	4046356029490
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,546 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,294 g
Zolltarifnummer	85366910
Ursprungsland	CZ

VS-ST-KX-50-RG58 - D-SUB-Koaxialkontakt

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655580>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakte
Serie	HC-M-04-KOAX
Kontakttyp	gedreht

Elektrische Eigenschaften

 
Bemessungsstrom (Belastungsstrom maximal)	2 A
Widerstand (Isolationswiderstand)	$\geq 500 \text{ M}\Omega$

Anschlussdaten

Anschluss technik

Kontaktart	Koax
Anschlussart	Lötkelch

Maße

Maßzeichnung	
Länge [l]	26,8 mm
Leitungsaußendurchmesser	5,2 mm

Materialangaben

Material Kontakt	Metall
------------------	--------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
Steckkraft	$\leq 7 \text{ N}$
Ziehkraft	$\leq 7 \text{ N}$

Kennwerte

Messsystem

Widerstand: Isolationswiderstand	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
----------------------------------	----------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 135 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

VS-ST-KX-50-RG58 - D-SUB-Koaxialkontakt



1655580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655580>


Montageart	Lötanschluss
------------	--------------

VS-ST-KX-50-RG58 - D-SUB-Koaxialkontakt

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655580>

Zeichnungen

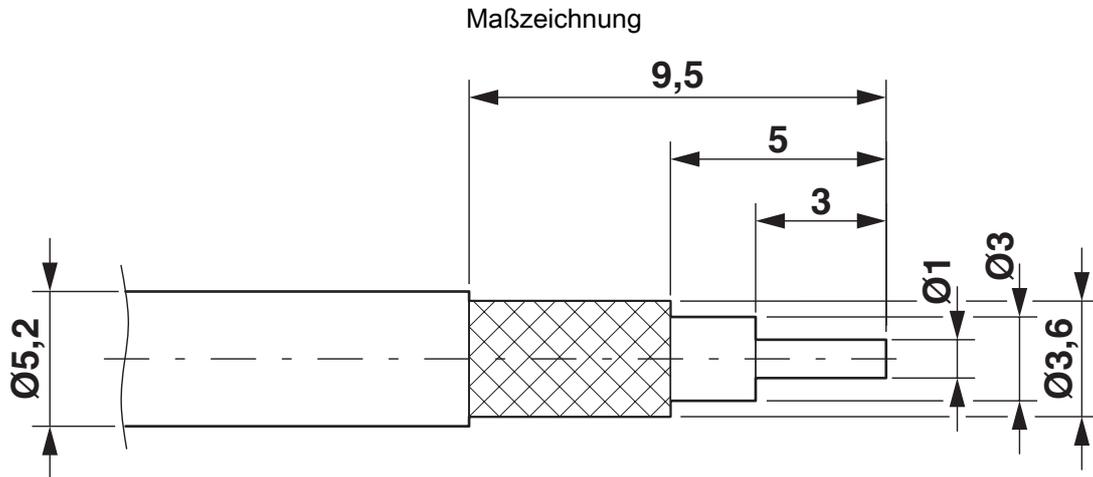

Kabelanschluss

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655580>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1655580

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1655580>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	bdd2840f-8ecd-41c9-bc00-ff3db642dc79

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de