

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-Kabel



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656314>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Konfektioniertes D-SUB-Kabel geschirmt, 25-polig, flexibel (7-drähtig), Kabelfarbe RAL 7000 (grau), Schutzzart IP20, Kopf 1 mit Buchse Shell 3 und geraden Kabelabgang, Kopf 2 mit Stift Shell 3 und geraden Kabelabgang, Länge: 5 m



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1656314
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCAS
GTIN	4046356029797
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	426,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	417,6 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	CN

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-Kabel



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656314>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Bauform	D-SUB
Sensorart	Universal
Polzahl	25
Geschirmt	ja
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom	1 A
Betriebsspannung	30 V
Übertragungsmedium	Kupfer

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 50

Materialangaben

Material Gehäuse	PVC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktobерfläche	vergoldet
Außenmantel, Material	PVC

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	
Anschlussart	D-SUB

Leiteranschluss

Anschlussart	D-SUB
--------------	-------

Steckverbinder

Anschluss 1	
Bauform	Buchse gerade D-SUB 25
Schutzart	IP20

Anschluss 2

Bauform	Stecker gerade D-SUB 25
Schutzart	IP20

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-Kabel



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656314>

Kabel / Leitung

Außenmantel, Material	PVC
Leitungsquerschnitt	0,08 mm ²
Leiteraufbau Signalleitung	7,00 mm
AWG Signalleitung	28

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 70 °C

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-Kabel




1656314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656314>


Zeichnungen

Schemazeichnung

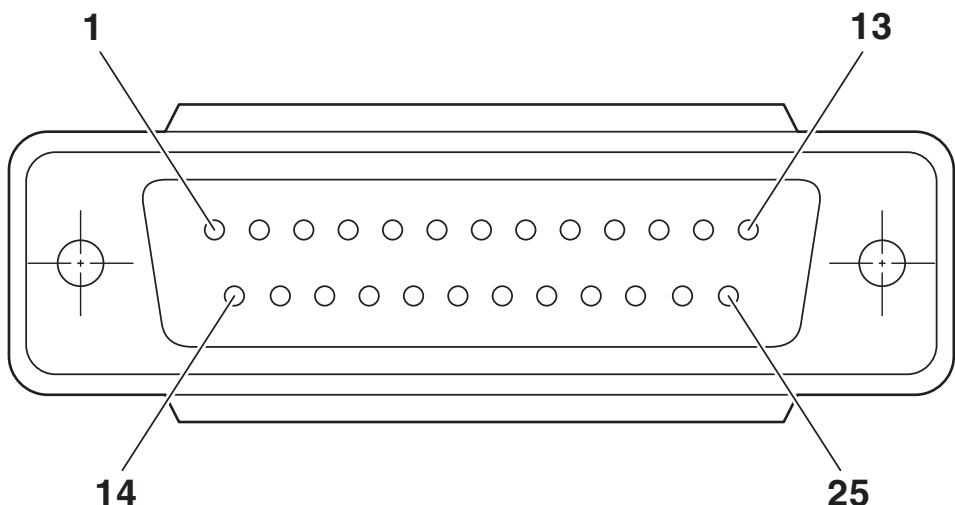

Polbild

Schemazeichnung

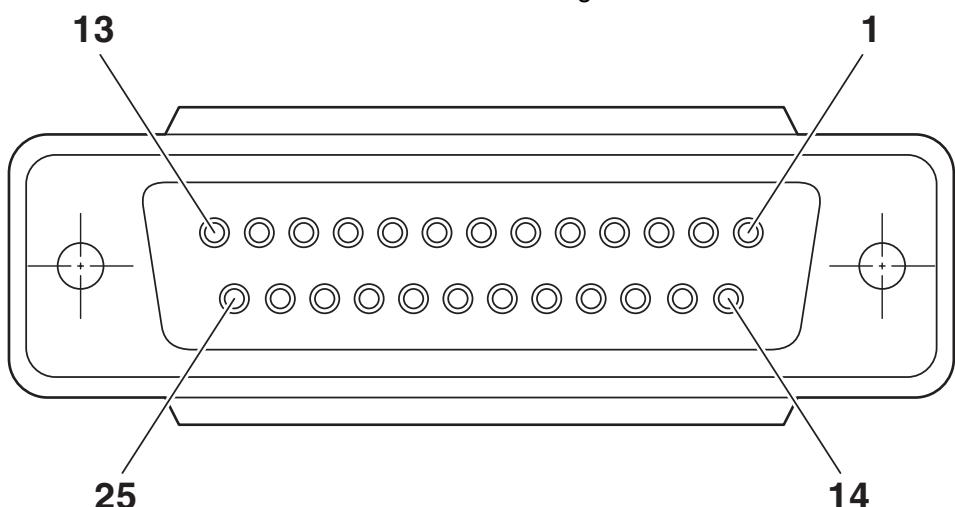

Steckgesicht


VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-Kabel



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656314>

Schaltplan

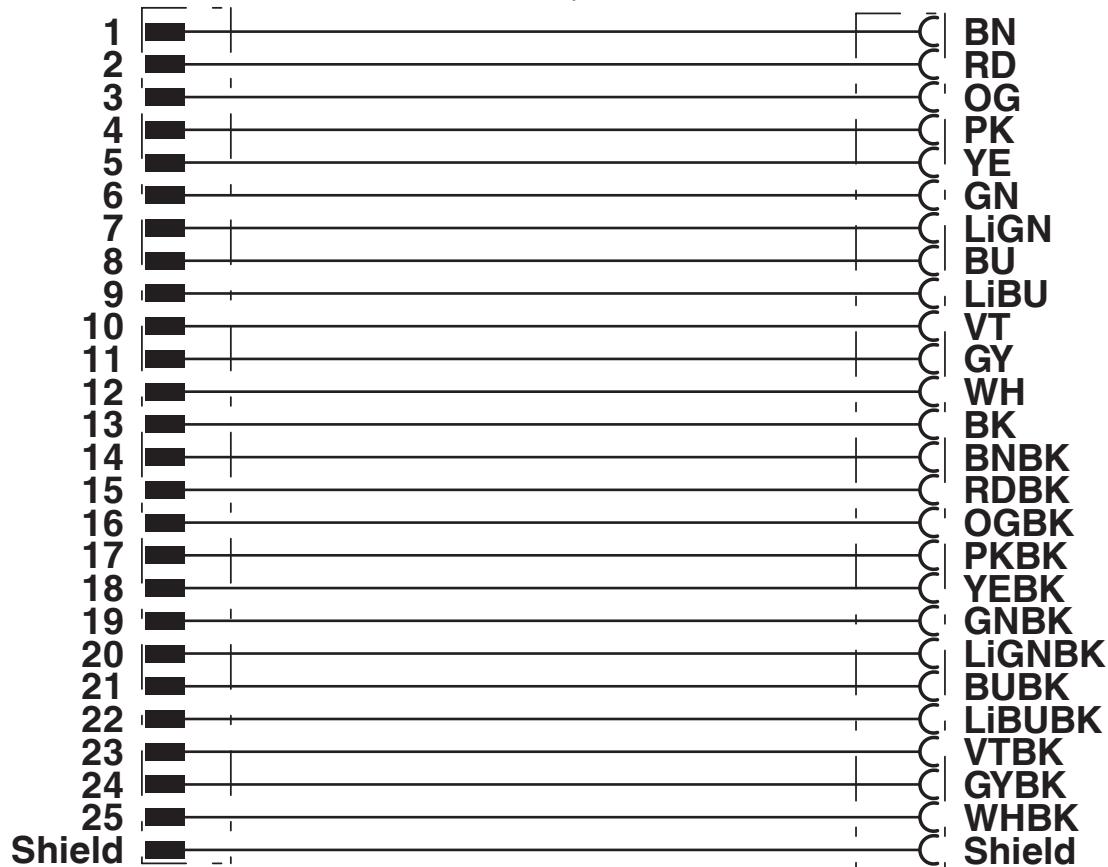

Schaltplan

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-Kabel



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656314>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656314>



EAC

Zulassungs-ID: 19060508

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-Kabel



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656314>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - D-SUB-Kabel



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656314>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de