

VS-SI-SD-FR - Steckdoseneinsatz

1656534

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656534>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzkontaktsteckdose, Kunststoff, für Frankreich



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1656534
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7EBX
GTIN	4046356029902
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	161,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	154,2 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	BE

VS-SI-SD-FR - Steckdoseneinsatz

1656534

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656534>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckdose
Länderkennung	Frankreich


Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Maße

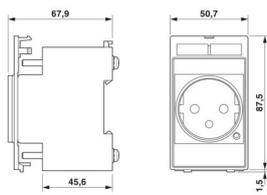Maßzeichnung	
Breite	51 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	68 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Montagehinweis	passend für alle Einbaurahmen
----------------	-------------------------------



VS-SI-SD-FR - Steckdoseneinsatz

1656534

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656534>

Zeichnungen

Maßzeichnung

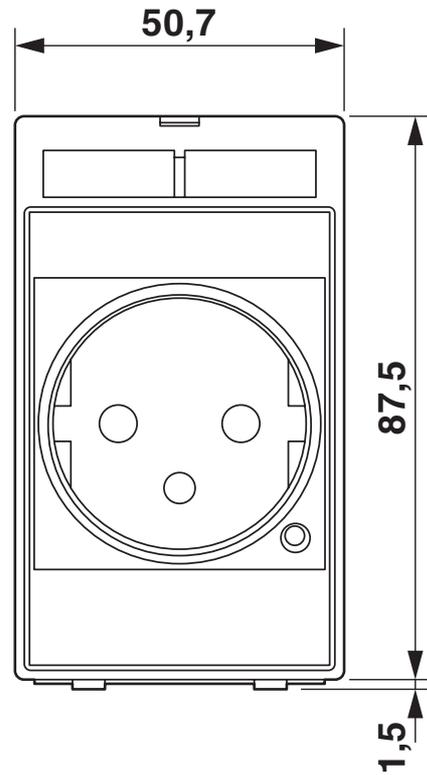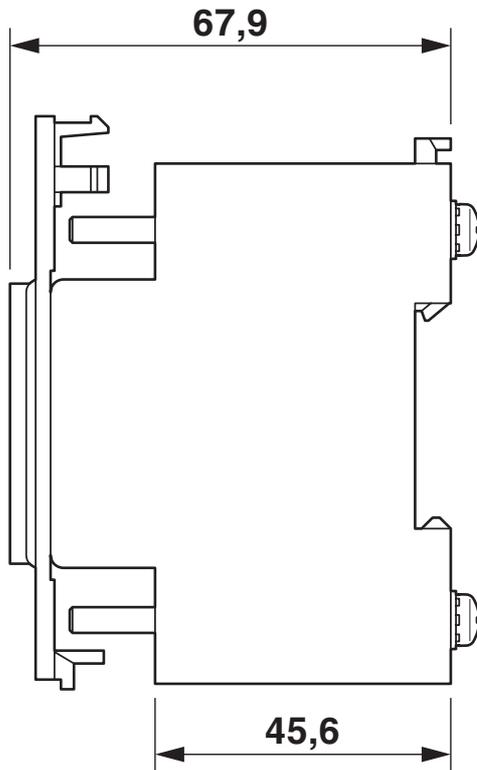

Steckdoseneinsatz

VS-SI-SD-FR - Steckdoseneinsatz



1656534

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656534>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656534>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

1656534

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656534>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27144021
ECLASS-13.0	27144021

ETIM

ETIM 9.0	EC000450
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1656534

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656534>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	f011b060-3b8a-4d90-ad15-b28cda40d4ca

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de