

# VS-SI-SD-IT - Steckdoseneinsatz

1656550

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656550>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Steckdoseneinsatz, Anschlussart: Schraubanschluss, Italien



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1656550
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7EBX
GTIN	4046356029926
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	91,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	88,2 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	HU

1656550

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656550>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckdose
Länderkennung	Italien

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsstrom	16 A

### Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

### Materialangaben

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C

### Montage

Montagehinweis	passend für alle Einbaurahmen
----------------	-------------------------------

# VS-SI-SD-IT - Steckdoseneinsatz


1656550

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656550>



## Zeichnungen

Maßzeichnung

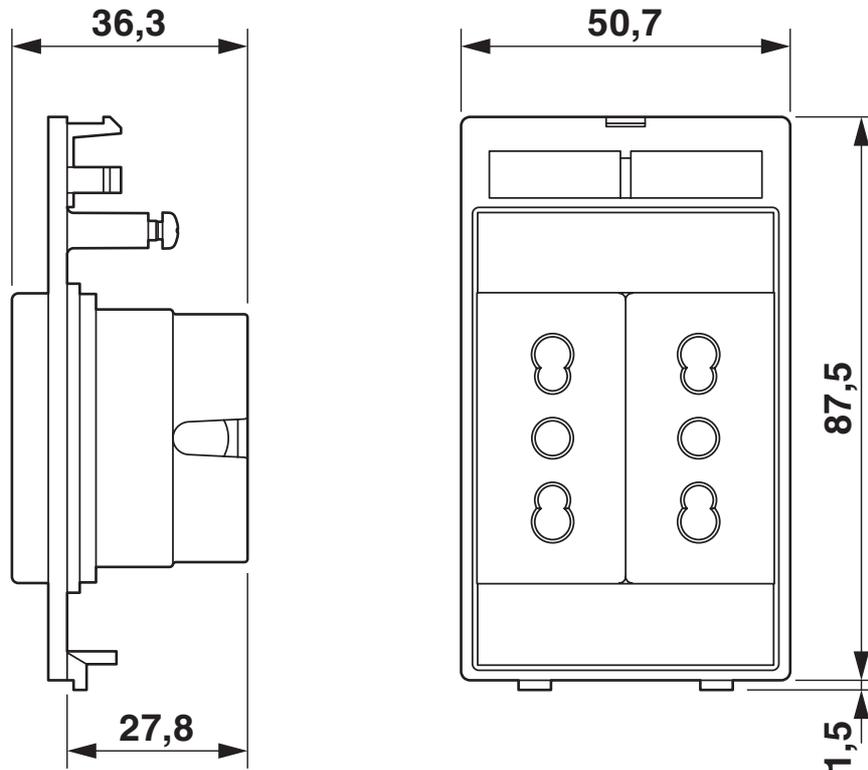

Steckdoseneinsatz

# VS-SI-SD-IT - Steckdoseneinsatz



1656550

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656550>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656550>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.A\*30.B.01102

1656550

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656550>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-15.0	27144021
ECLASS-13.0	27144021

### ETIM

ETIM 9.0	EC000450
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1656550

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656550>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	54c00bf6-be47-4ea3-9143-bc561ccf8228

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)