

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658053>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für modulare Buchseneinsätze (Keystone), für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, mit Gewinde und Überwurfmutter, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 1658053 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | ABNNDB |
| GTIN | 4046356144346 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,74 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 9,64 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | DE |

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658053>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------------------|-------------------|
| Produkttyp | Anbaurahmen |
| Anwendung | Modularer Einsatz |
| Bauform | Variante 6 |
| Steckgesicht | RJ45 |
| Anzahl der Steckplätze | 1 |


Isolationseigenschaften

| | |
|--------------------|---|
| Verschmutzungsgrad | 2 |
|--------------------|---|

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------|
| Übertragungsmedium | Kupfer |
|--------------------|--------|

Maße
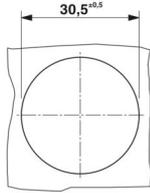
| | |
|--------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 36 mm |
| Höhe | 36 mm |
| Tiefe | 16,5 mm |
| Länge | 16,4 mm |

Materialangaben

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Dichtung Flachdichtung | NBR |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Gehäuseoberfläche | PA, lichtgrau |
| Material Kontaktoberfläche | Au/Ni |
| Material Kontaktträger | Polyester GF |

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|-------------|--------|
| Steckzyklen | ≥ 1000 |
|-------------|--------|

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658053>

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|--|------------------|
| Schutzart | IP65/IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 55 °C |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | Vorderwandmontage |
|------------|-------------------|

Zeichnungen

Maßzeichnung

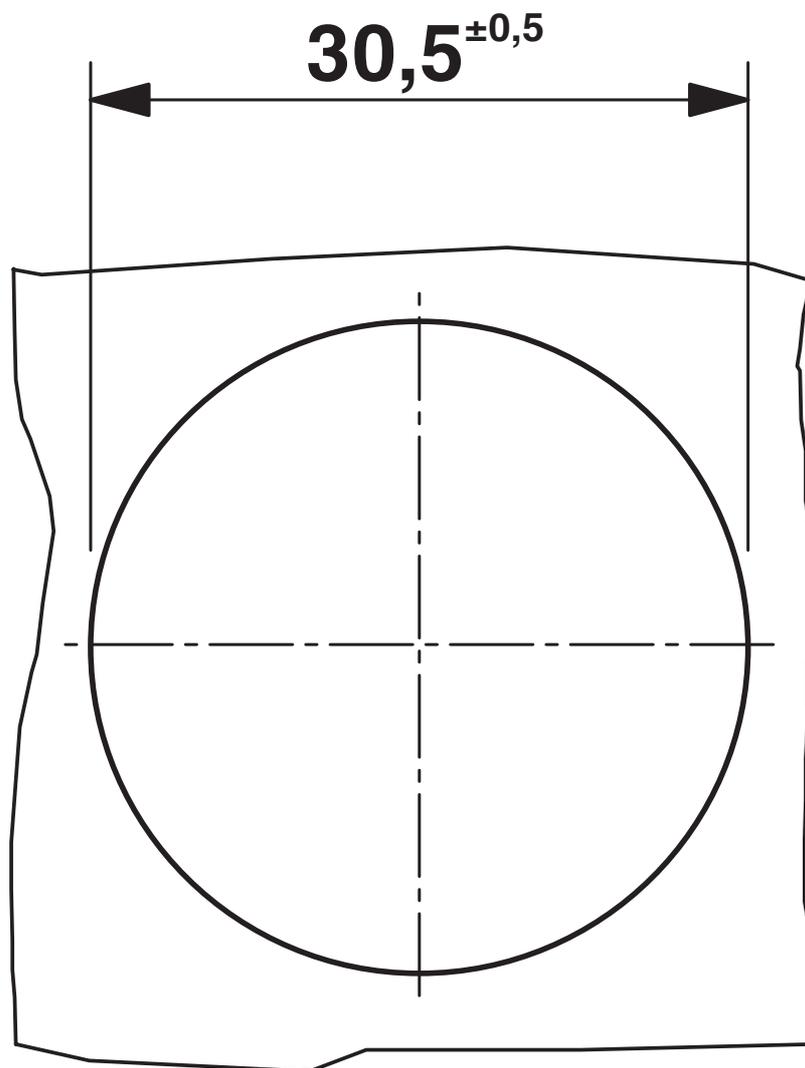


Montageausschnitt

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - Anbaurahmen

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658053>

Maßzeichnung

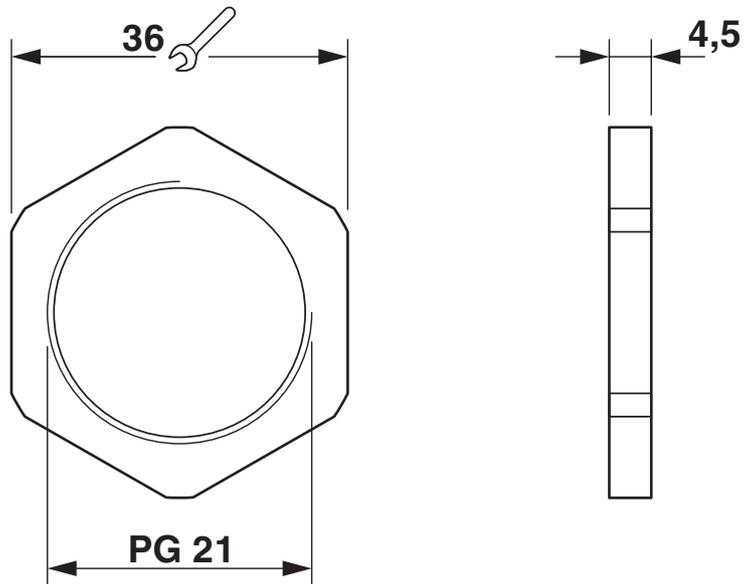

Überwurfmutter

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658053>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1658053

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1658053>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de