

CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt



1663679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663679>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Serie: HC-M-06, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16, Material Kontakt: Cu-Legierung

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 1663679 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7AID |
| GTIN | 4017918123482 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,617 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,602 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Hinweise

| | |
|----------------|--|
| Allgemein | für HC-M-06..., HC-M-HV-, HC-M-08-, HC-M-20-, HC-A..., HC-B.., HC-BB..., HC-BBB... und HC-HV-Kontaktträger |
| Montagehinweis | Die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60352-2 bestimmt. |

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Serie | HC-M-06 |
| | HC-M-HV |
| | HC-M-08 |
| | HC-A |
| | HC-BB |
| | HC-B |
| | HC-HV |
| | HC-M-20 |
| | HC-K |
| | HC-BBB |
| | HC-Q |
| HC-COM | |
| Kontakttyp | gedreht |

Anschlussdaten

Anschluss technik

| | |
|--------------|----------------|
| Kontaktart | Buchse |
| Anschlussart | Crimpanschluss |

 
Leiteranschluss

| | |
|--------------------------|---|
| Abisolierlänge | 7,5 mm (9,5 mm bei HC-M-HV...) |
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 16 |

Materialangaben

| | |
|----------------------------|--------------|
| Material Kontakt | Cu-Legierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |

Maße

| | |
|-----------------------------------|--|
| Maßzeichnung |  |
| Durchmesser (Kontaktdurchmesser) | 2,5 mm |

CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt



1663679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663679>

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|-------------|-------|
| Steckzyklen | ≥ 500 |
|-------------|-------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------------|-------------------|

CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt




1663679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663679>

Zeichnungen

Maßzeichnung

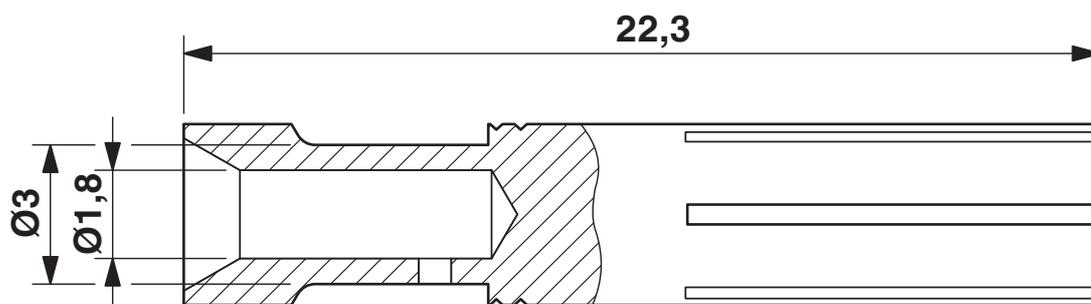

Maßzeichnung

CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt



1663679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663679>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663679>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt



1663679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663679>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000796 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

CK2,5-ED-1,50BU AG - Crimpkontakt



1663679

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663679>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.0 Klimawandel

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,035 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de