

# CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Crimpkontakt



1663873

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663873>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Serie: HC-HV, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 2,5 mm, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, AWG 14...14, Material Kontakt: Cu-Legierung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1663873
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AID
GTIN	4017918123543
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,23 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,23 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	für HC-HV-Kontaktträger, die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60 352-2 bestimmt
-----------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Serie	HC-HV
Kontakttyp	gedreht
Besondere Eigenschaften	nacheilend

### Anschlussdaten

#### Anschluss technik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

 
#### Leiteranschluss

Abisolierlänge	7,5 mm
Anschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt AWG	14 ... 14

### Materialangaben

Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	Ag

### Maße

Maßzeichnung	
Durchmesser ( Kontaktdurchmesser )	2,5 mm

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------


# CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Crimpkontakt

1663873

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663873>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

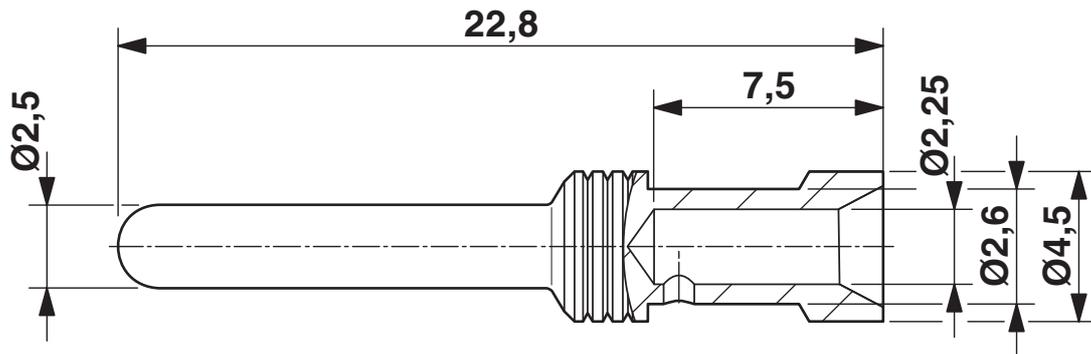

Maßzeichnung

# CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Crimpkontakt



1663873

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663873>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663873>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Crimpkontakt



1663873

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663873>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1663873

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663873>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	7fa0657f-ed4a-439d-b89c-fa221db6ac1a

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)