

HC-WR/PG29 - Schutzschlauch



1666854

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1666854>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzschlauch, für Schutzschlauch-Verschraubung, Verpackungsmenge 25 m, Pg29

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1666854
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZW
GTIN	4017918136901
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.000 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.000 g
Zolltarifnummer	39173900
Ursprungsland	DE

HC-WR/PG29 - Schutzschlauch

1666854

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1666854>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzschlauch
Pg-Verschraubung	Pg29

Materialangaben

Farbe	grau
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	0,1 mm ... 34,5 mm
Biegeradius, statisch	65,00 mm
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt	65 mm


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 110 °C
-------------------------------	-------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung

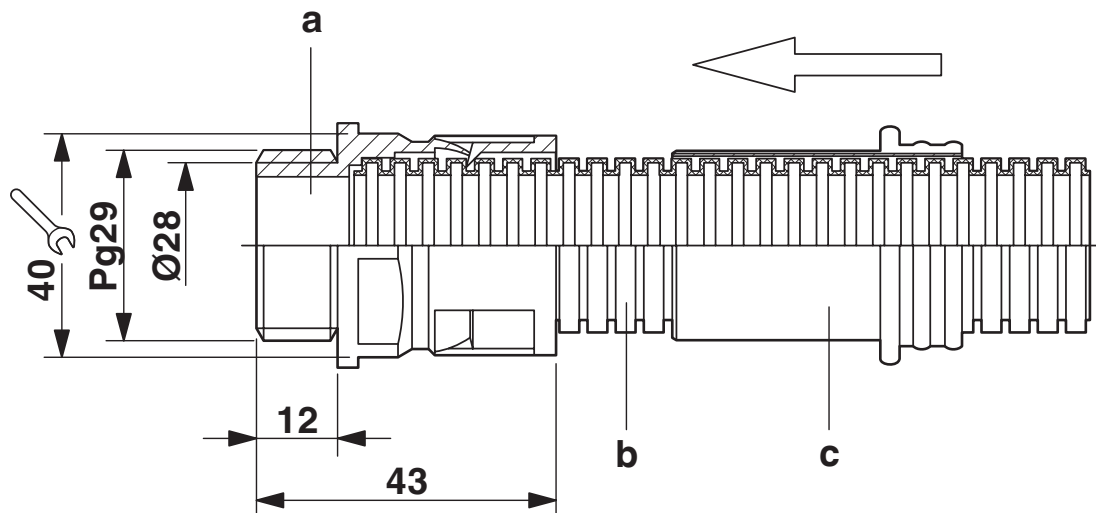

Montageanleitung für das Wellrohr Pg29

a = Wellrohrverschraubung


b = Wellrohr

c = Öffner

Montagehinweis:

Wellrohr in der Rille schneiden, um eine Einführungsrandung zu erhalten. Die hellere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird in die Wellrohr-Verschraubung unterhalb der Rasthaken positioniert. Die dunklere äußere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird von außen über die Wellrohr-Verschraubung gestülpt. Anschließend wird das Wellrohr bis zum Anschlag in die Wellrohr-Verschraubung gesteckt und rastet spürbar fest. Zum Öffnen der Verschraubung wird der gelbe Wellrohr-Öffner mit kräftigem Druck zwischen Rasthaken und Wellrohr gesteckt und das Wellrohr herausgezogen.

Maßzeichnung

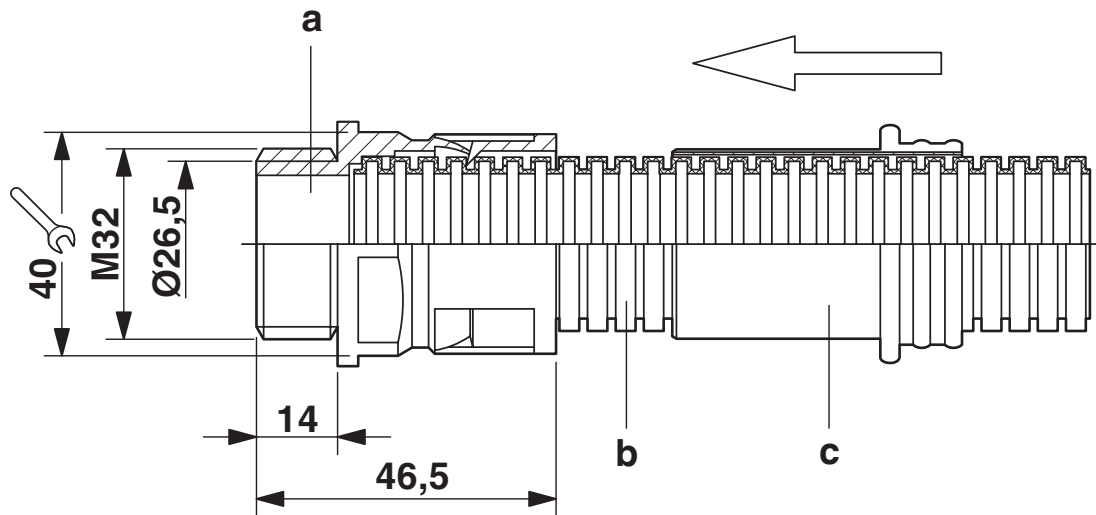

Montageanleitung für das Wellrohr M32

a = Wellrohrverschraubung

b = Wellrohr

c = Öffner

Montagehinweis:

Wellrohr in der Rille schneiden, um eine Einführungsroundung zu erhalten. Die hellere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird in die Wellrohr-Verschraubung unterhalb der Rasthaken positioniert. Die dunklere äußere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird von außen über die Wellrohr-Verschraubung gestülpt. Anschließend wird das Wellrohr bis zum Anschlag in die Wellrohr-Verschraubung gesteckt und rastet spürbar fest. Zum Öffnen der Verschraubung wird der gelbe Wellrohr-Öffner mit kräftigem Druck zwischen Rasthaken und Wellrohr gesteckt und das Wellrohr herausgezogen.

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de