

HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Gehäuse



1677924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677924>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Sockelgehäuse, mit Querbügel, Höhe 84 mm, ohne Verschraubung, 1x Pg21



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1677924
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4017918151522
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	493,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	493,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Gehäuse

1677924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677924>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Sockelgehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B16
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x Pg21
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

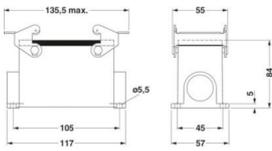Maßzeichnung	
Breite	57 mm
Höhe	84 mm
Länge	117 mm

Materialangaben

Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Verriegelungsbügel	Edelstahl, Griffteil: PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x Pg21
Verriegelungstyp	Pin

Montage

Montagehinweis	für Halb- und Vollverschraubungen
----------------	-----------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Gehäuse



1677924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677924>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C


HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Gehäuse

1677924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677924>

Zeichnungen

Maßzeichnung

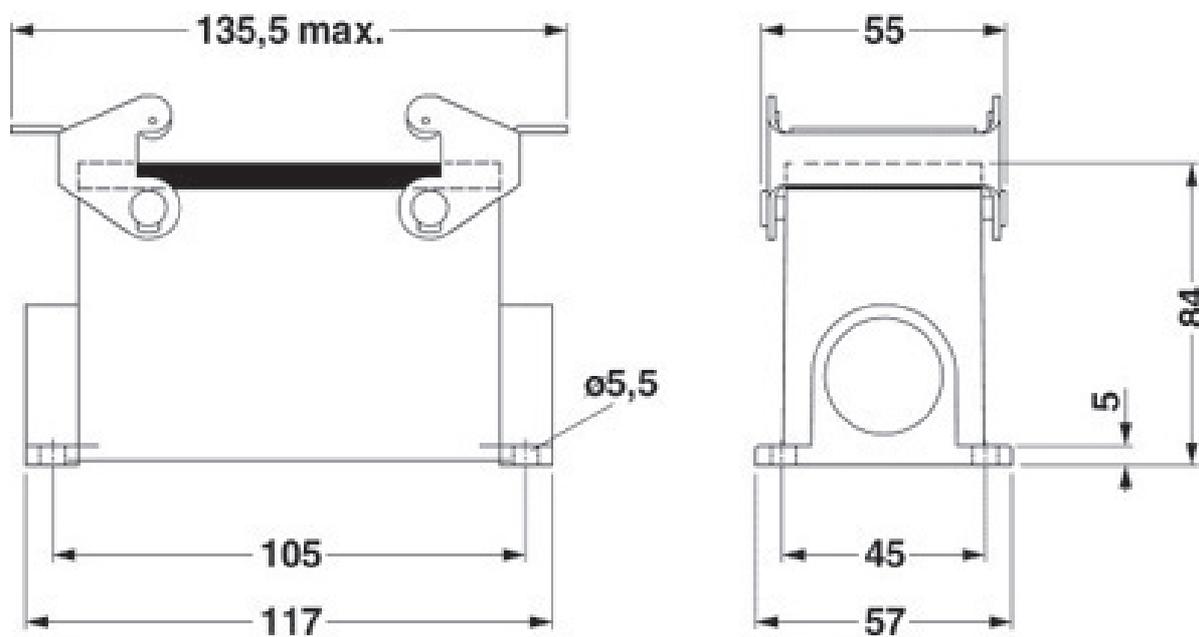

Maßzeichnung

HC-B 16-SMQ-84/O1PG21 - Gehäuse

1677924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677924>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1677924

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1677924>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de