

HC-NPT-1/1-M32 - Adapter

1686863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686863>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

NPT-Adapter, IP68, bis 5 bar, inkl. O-Ring-Dichtung, M32 auf 1"



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Artikelnummer | 1686863 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel | AF7DZX |
| GTIN | 4017918822729 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 99,52 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 96,1 g |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| Ursprungsland | DE |

HC-NPT-1/1-M32 - Adapter

1686863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686863>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------|
| Produkttyp | NPT-Adapter |
|------------|-------------|

Maße
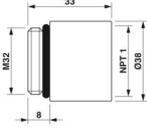
| | |
|------------------------------|---|
| Maßzeichnung |  |
| Länge | 33 mm |
| Länge Anschlussgewinde | 8 mm |
| Länge ohne Anschlussgewinde | 25 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
| Durchmesser Anschlussgewinde | 32 mm |
| Gewindeart Anschlussseite | M32 |
| Gewindeart Dichtungsseite | 1"-NPT |

Materialangaben

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Farbe | messingfarben |
| Material | Messing, vernickelt |
| Material Dichtung O-Ring | NBR |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|--|
| Schutzart | IP68 (Abhängig von der eingesetzten Verschraubung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |

HC-NPT-1/1-M32 - Adapter


1686863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686863>



Zeichnungen

Maßzeichnung

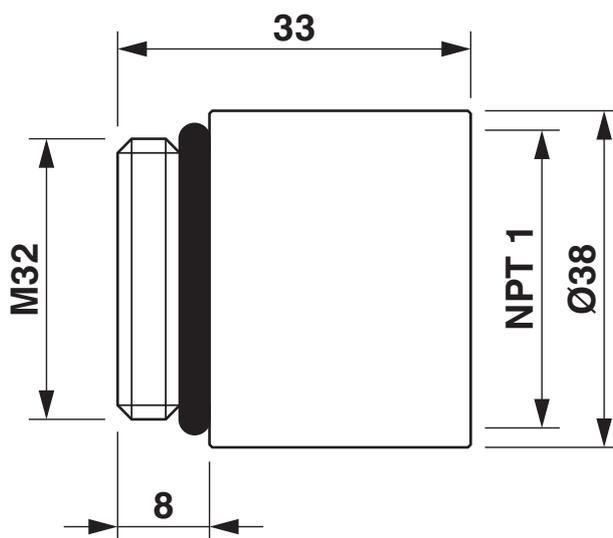

Maßzeichnung

HC-NPT-1/1-M32 - Adapter

1686863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686863>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686863>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-NPT-1/1-M32 - Adapter

1686863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686863>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140806 |
| ECLASS-15.0 | 27140806 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000938 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31163000 |
|-------------|----------|

HC-NPT-1/1-M32 - Adapter

1686863

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1686863>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e07dc10c-8fbd-4726-8048-bf2cb86a0843 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de