

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Anbaurahmen

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689080>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für modulare Buchseneinsätze (Keystone), für rechteckigem Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1689080
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNND8
GTIN	4017918863623
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,8 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689080>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Anwendung	Modularer Einsatz
Bauform	RJ45
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	1


Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Elektrische Eigenschaften

Übertragungsmedium	Kupfer
--------------------	--------

Maße

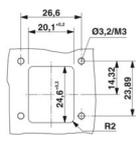Maßzeichnung	
Breite	32,6 mm
Höhe	32,6 mm
Tiefe	16 mm
Länge	16,3 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Dichtung Flachdichtung	NBR
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Gehäuseoberfläche	PA, lichtgrau
Material Kontaktoberfläche	Au/Ni
Material Kontaktträger	Polyester GF

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 1000
-------------	--------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Anbaurahmen



1689080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689080>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 55 °C

Montage

Montageart	Vorderwandmontage
------------	-------------------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - Anbaurahmen


1689080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689080>



Zeichnungen

Maßzeichnung

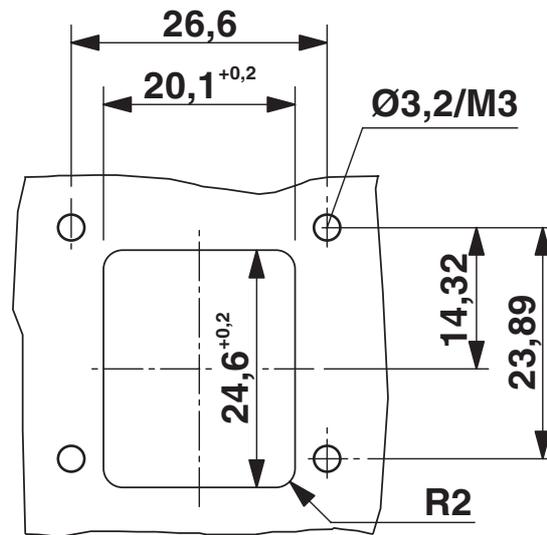

Montageausschnitt

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689080>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1689080

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1689080>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de