

HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel



1690749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690749>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzdeckel B10, mit Clipverriegelung, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 31,2 mm, Dichtung: nein, mit Fangschnur

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1690749
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4017918890636
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	33,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,52 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel



1690749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690749>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	B10
Fangschnur vorhanden	ja
Dichtung vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	55 mm
Höhe	31,2 mm
Länge	103 mm
Durchmesser	3,5 mm

Materialangaben

Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Schutzdeckel	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel


1690749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690749>



Zeichnungen

Maßzeichnung

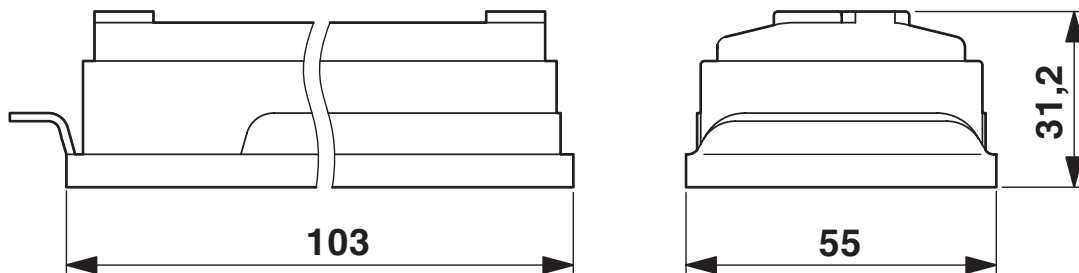

Maßzeichnung

HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel

1690749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690749>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690749>



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel



1690749

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690749>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--