

# HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel

1690765

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690765>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzdeckel B24, mit Clipverriegelung, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 31,2 mm, Dichtung: nein, mit Fangschnur

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1690765
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4017918890650
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	42,89 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	38,93 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel

1690765

 
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690765>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	B24
Fangschnur vorhanden	ja
Dichtung vorhanden	nein

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	55 mm
Höhe	31,2 mm
Länge	150 mm
Durchmesser	3,5 mm

### Materialangaben

Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Schutzdeckel	PA

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP50
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C


# HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel

1690765

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690765>

## Zeichnungen

Maßzeichnung

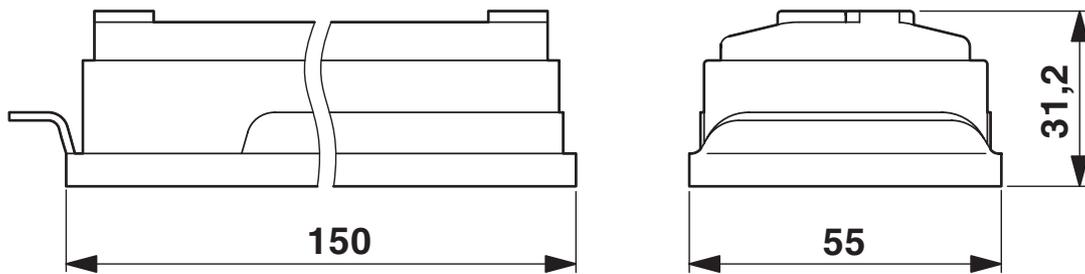

Maßzeichnung

# HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel



1690765

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690765>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690765>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Schutzdeckel



1690765

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690765>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

### ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1690765

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1690765>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)