

# HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Gehäuse



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772308>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kupplungsgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 60,5 mm, mit Verschraubung, 1x Pg11, Werkstoff PA



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1772308
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAE
GTIN	4017918036973
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	32,67 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	32,67 g
Zolltarifnummer	85472000
Ursprungsland	DE

# HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Gehäuse

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772308>

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-----------	---

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Kupplungsgehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	D7
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x Pg11
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	mit

### Maße

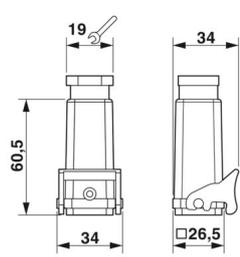Maßzeichnung	
Breite	34 mm
Höhe	60,5 mm
Länge	26,5 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	18 mm

### Materialangaben

Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Gehäuse	PA
Material Gehäuseoberfläche	PA, lichtgrau
Material Verriegelungsbügel	PA

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x Pg11
Verriegelungstyp	Bügel

### Kabel / Leitung

# HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Gehäuse



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772308>

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	7,5 mm ... 12,5 mm
------------------------------------	--------------------

## Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	7,5 mm ... 12,5 mm
--------------------------	--------------------


## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
	IP65 (mit Dichtschraube)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung

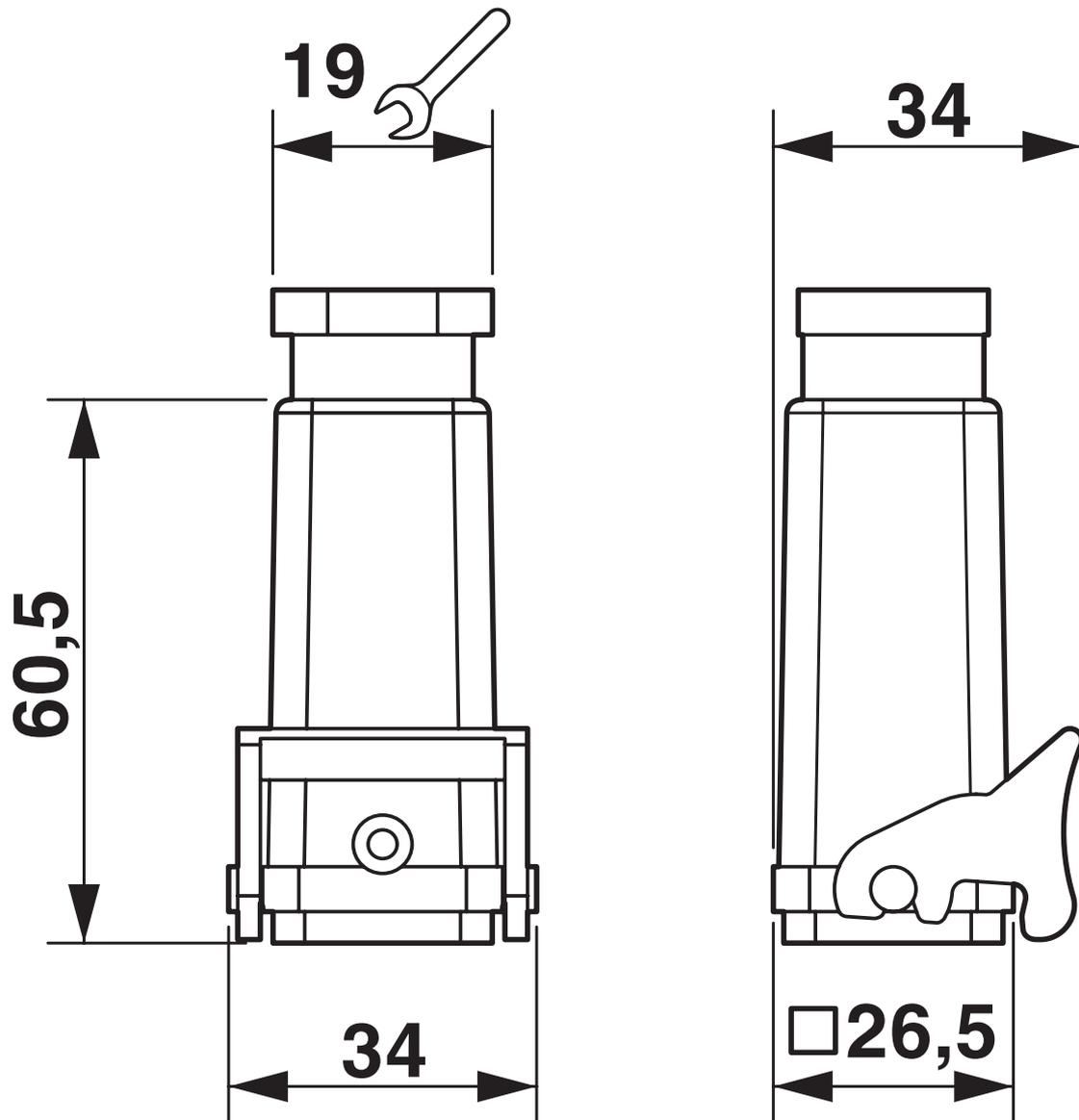

Maßzeichnung

# HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Gehäuse

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772308>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772308>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)