

FLRP/ICV 80 - Montagmaterial

1808353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1808353>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Führungsleistenpaar, wird in die Nut ICV/...G eingeschoben, Höhe: 86 mm, Bohrlochdurchmesser: 3,4 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1808353
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AARZZA
GTIN	4017918047023
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,45 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,89 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

FLRP/ICV 80 - Montagematerial

1808353

 
<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1808353>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Produktfamilie	Zubehör
Polzahl	1
Rastermaß	0 mm

Maße


Maßzeichnung	
Rastermaß	-

Materialangaben


Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
-----------------	-----------------

Zeichnungen


Maßzeichnung

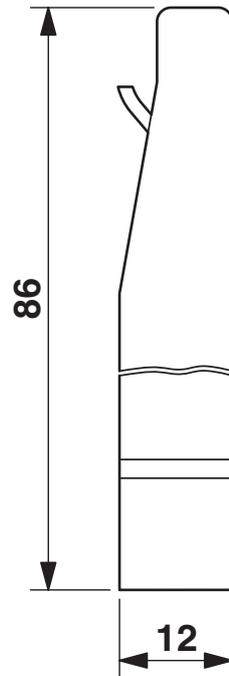


Bohrplan/Lötpadgeometrie

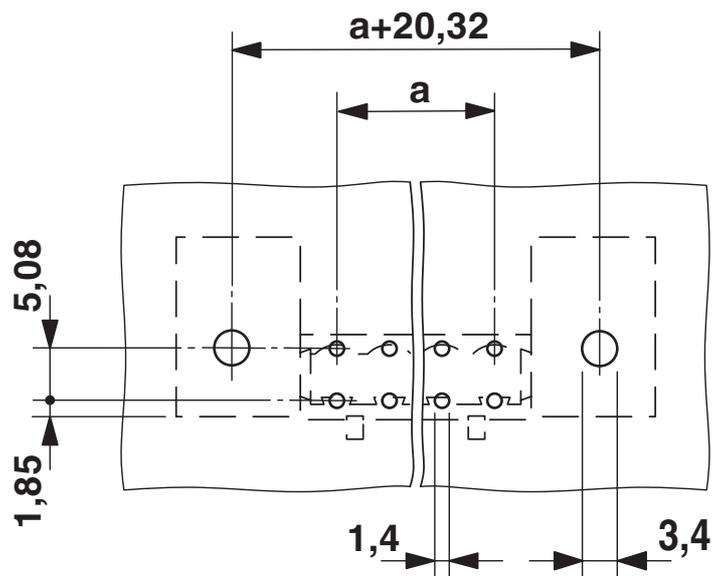


Bohrplan/Lötpadgeometrie

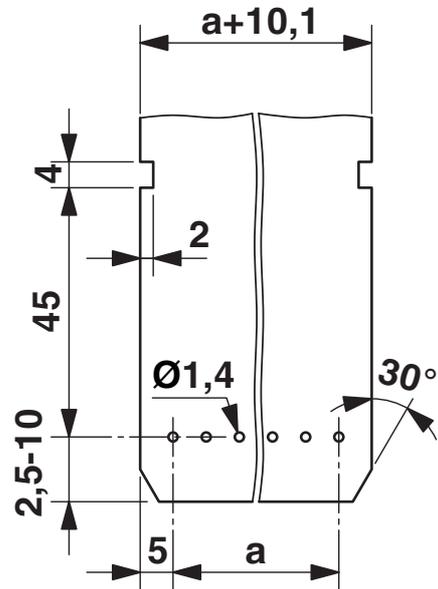

Bohrplan/Lötpadgeometrie

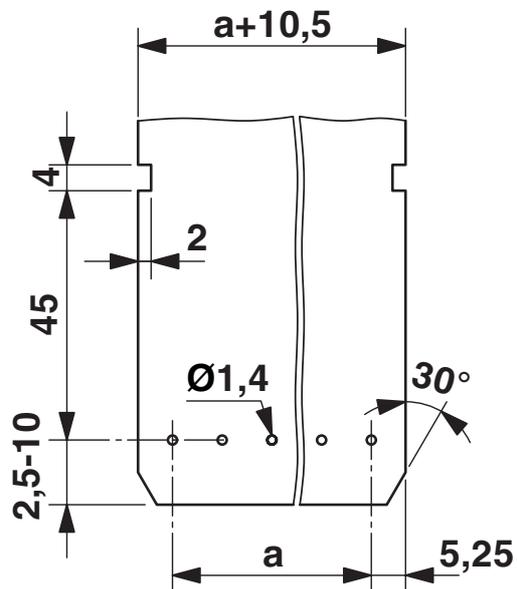

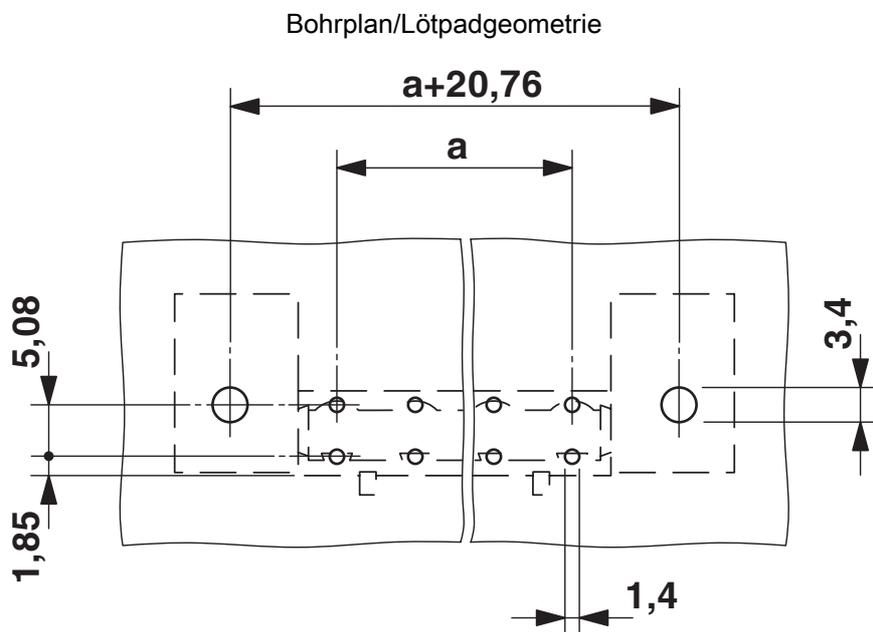

FLRP/ICV 80 - Montagematerial



1808353

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1808353>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460405
ECLASS-15.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--