

# KGG-MC 1,5/ 3 - Kabelgehäuse


1834356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1834356>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabelgehäuse, Artikelfamilie: KGG-MC 1,5, Breite: 14,5 mm

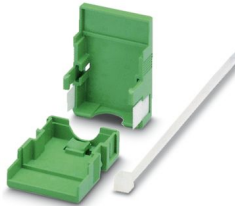

## Kaufmännische Daten

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                            | 1834356                   |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück                  |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück                  |
| Verkaufsschlüssel                        | E1 - Leiterplattenanschl. |
| Produktschlüssel                         | AAHZDB                    |
| GTIN                                     | 4017918051877             |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,95 g                    |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,125 g                   |
| Zolltarifnummer                          | 39269097                  |
| Ursprungsland                            | PL                        |

# KGG-MC 1,5/ 3 - Kabelgehäuse

1834356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1834356>



## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

|                |              |
|----------------|--------------|
| Produkttyp     | Kabelgehäuse |
| Produktfamilie | KGG-MC 1,5   |
| Polzahl        | 3            |
| Rastermaß      | 3,81 mm      |

### Materialangaben

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB  |
| Isolierstoff                   | ABS |
| Isolierstoffgruppe             | I   |
| CTI nach IEC 60112             | 600 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB  |

### Maße
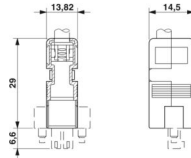
|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Breite       | 14,5 mm                                                                              |
| Höhe         | 35,6 mm                                                                              |
| Rastermaß    | 3,81 mm                                                                              |

# KGG-MC 1,5/ 3 - Kabelgehäuse


1834356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1834356>



## Zeichnungen

Maßzeichnung

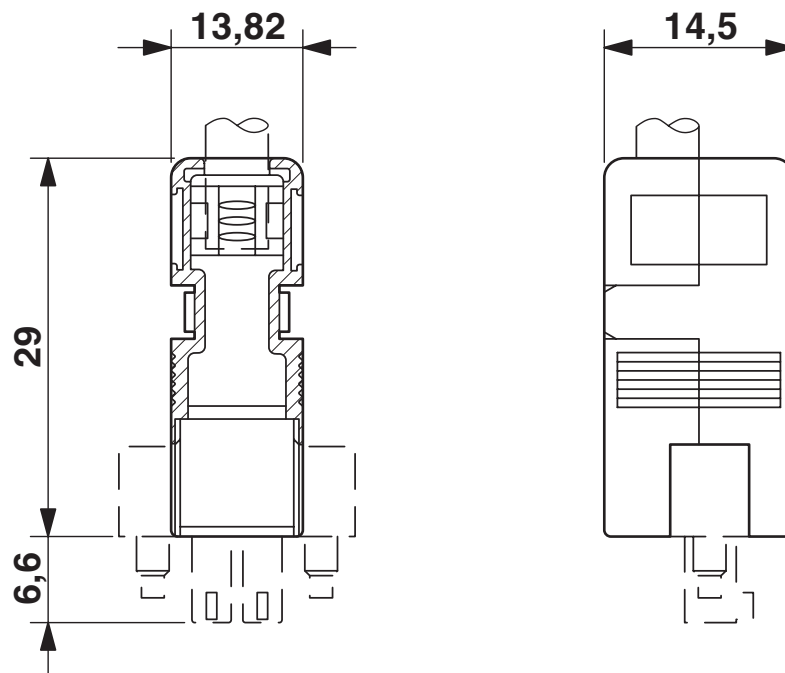

# KGG-MC 1,5/ 3 - Kabelgehäuse

1834356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1834356>



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460402 |
| ECLASS-15.0 | 27460402 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# KGG-MC 1,5/ 3 - Kabelgehäuse

1834356

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1834356>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimawandel

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,037 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)