

# HC-D 4-2BU - Schirmanschlussschelle



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886140>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schirmanschluss für zwei geschirmte Leitungen an Buchsenkontakträgern, ohne lose Crimpkontakte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1886140
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7ABZ
GTIN	4046356435345
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,3 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

1886140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886140>

## Technische Daten

### Hinweise

Allgemein	für HC-D40-, HC-D64- Kontaktträger
-----------	------------------------------------

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schirmanschluss
Kontakttyp	gedreht

### Anschlussdaten

#### Anschlusstechnik

Kontaktart	Buchse
Anschlussart	Crimpanschluss

#### Leiteranschluss

Abisolierlänge	6 mm
----------------	------

### Materialangaben

Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	hartversilbert

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
-------------	-------

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

# HC-D 4-2BU - Schirmanschlussschelle

1886140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886140>

## Zeichnungen

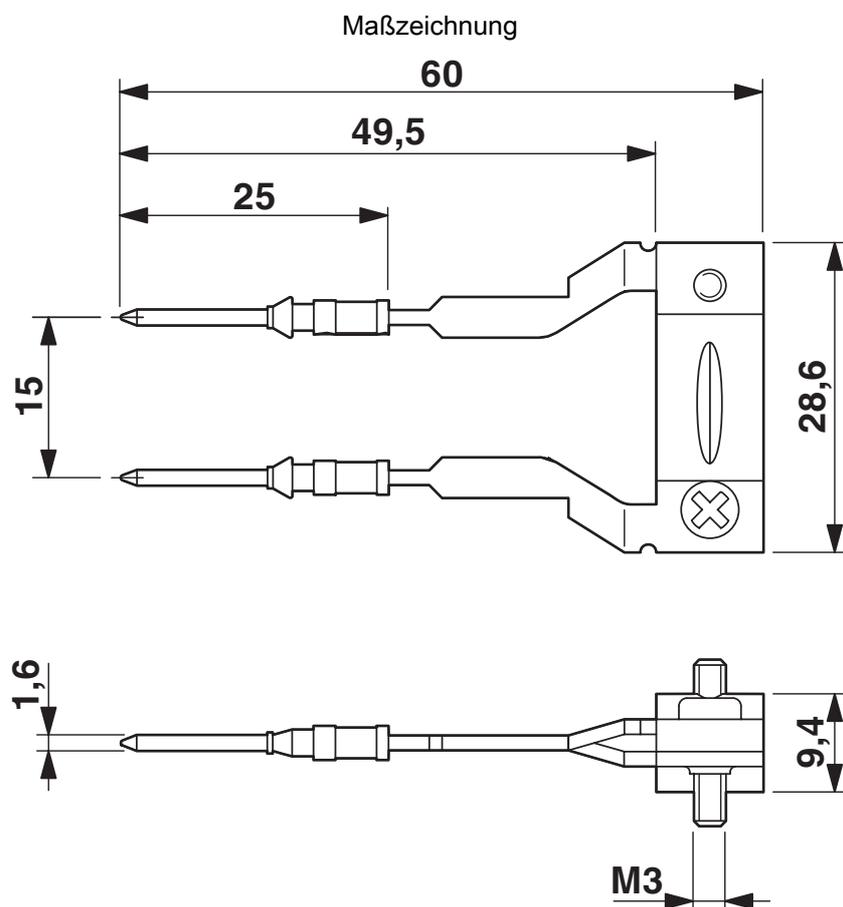

# HC-D 4-2BU - Schirmanschlussschelle



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886140>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886140>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-D 4-2BU - Schirmanschlussschelle



1886140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886140>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1886140

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1886140>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	1bcbef30-7d20-451d-addb-08725479523d

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)