

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2321952>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Frontadapter, für fehlersichere Baugruppe 6ES7 326-2BF01-0AB0 der SIMATIC® S7-300 (50-poliger FLK-Steckverbinder)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2321952
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK231S
GTIN	4046356428408
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	59 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	35 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Frontadapter
Isolationseigenschaften	
Isolierung	Funktionsisolierung
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung (AC)	≤ 25 V AC
Betriebsspannung (DC)	≤ 60 V DC
Strom (pro Pfad)	≤ 2 A
Strom (Summenstrom)	≤ 8 A (bei Einspeisung über gebrückte separate Spannungsversorgung)
Bemessungsisolationsspannung	63 V
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV

Unterstützte Steuerung SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Passende I/O-Karte	6ES7326-2BF01-0AB0
	6ES7326-2BF10-0AB0

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	50
Rastermaß	2,54 mm

Versorgung

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,4 mm ² ... 1 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 16

Maße

Artikelabmessungen

Breite	27 mm
Höhe	115,09 mm
Tiefe	29,82 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

2321952

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2321952>

Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

Einbaulage	beliebig
------------	----------

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Die Installation, Anwendung bzw. der Einsatz der Produkte darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Es hat sicherzustellen, dass alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Normen erfüllt sind.
Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.


FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter

2321952

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2321952>

Zeichnungen

Schaltplan

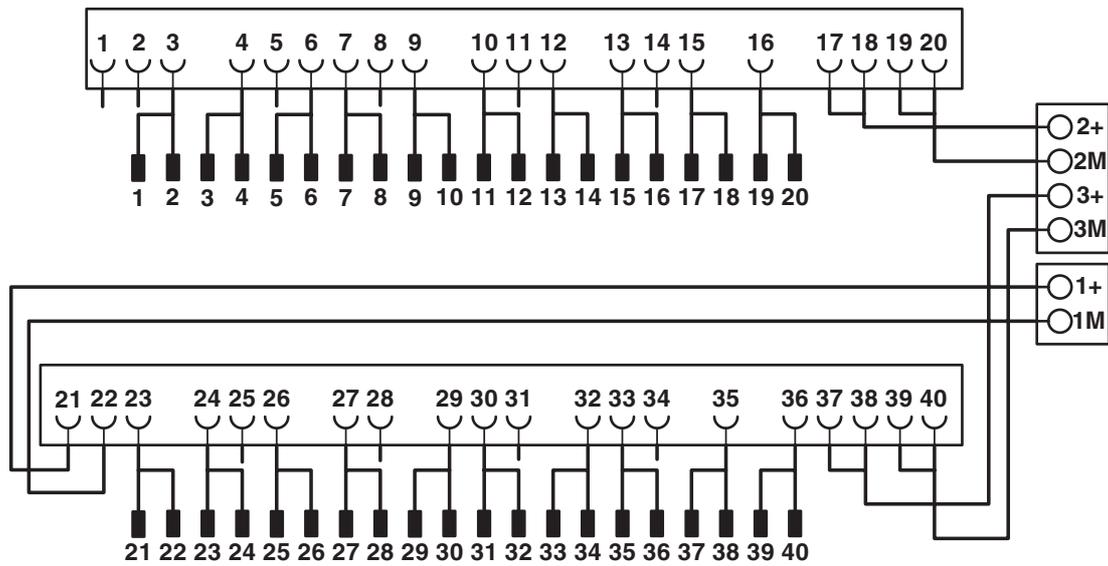

Anschlussbild FLKM 50-PA/DO326/S7-300

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter

2321952

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2321952>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27242292

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 - Frontadapter



2321952

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2321952>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de