

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2322016>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Frontadapter, für Honeywell C300, Series C I/O, max. anschaltbar 1x 16 Kanäle.
(50-poliger FLK-Steckverbinder)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2322016
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK231H
GTIN	4046356448260
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	100 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	100 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Frontadapter
Isolationseigenschaften	
Isolierung	Funktionsisolierung
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Max. zulässige Betriebsspannung	< 50 V AC
	60 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
	4 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversorgung)
Bemessungsisolationsspannung	63 V
Bemessungsstoßspannung	0,6 kV

Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Passende I/O-Karte	TDIL01 (non-redundant)
	TDOB01 (non-redundant)

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	50
Rastermaß	2,54 mm

Versorgung

Anschlussart	Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 4 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
---------------------	-----------

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter



2322016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2322016>

	DIN EN 50178
--	--------------

Montage

Einbaulage	beliebig
------------	----------

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
---------------------	---

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter


2322016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2322016>



Zeichnungen

Schaltplan

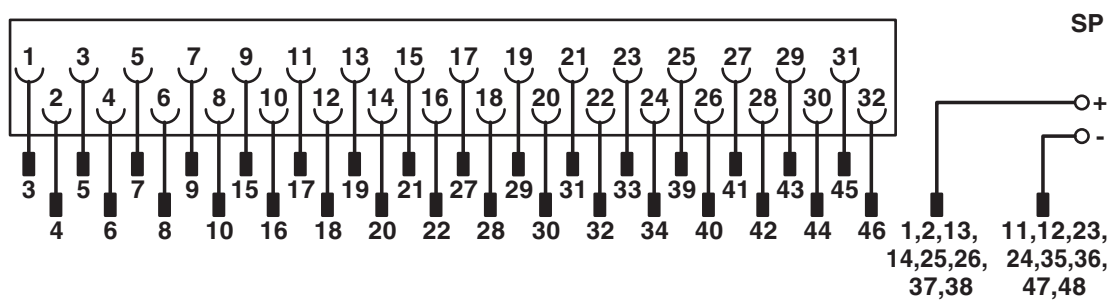

Anschlussbild FLKM 50-PA-HW/C300

FLKM 50-PA-HW/C300 - Frontadapter

2322016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2322016>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--