

UM108 N-SEFE/R-A73 - Seitenelement

2709354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2709354>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Seitenelement mit Fuß, niedrige Ausführung, rechts, für 73 mm breite U-Profil-Abdeckung.



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2709354
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDBB
GTIN	4017918904128
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,62 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,62 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

UM108 N-SEFE/R-A73 - Seitenelement

2709354


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2709354>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuse-Seitenteil
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Gehäuseserie	UM
Produktfamilie	UM108

Maße

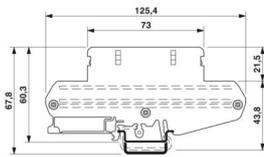Maßzeichnung	
Tiefe	125 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
-------------------------------	---

Zeichnungen

Maßzeichnung

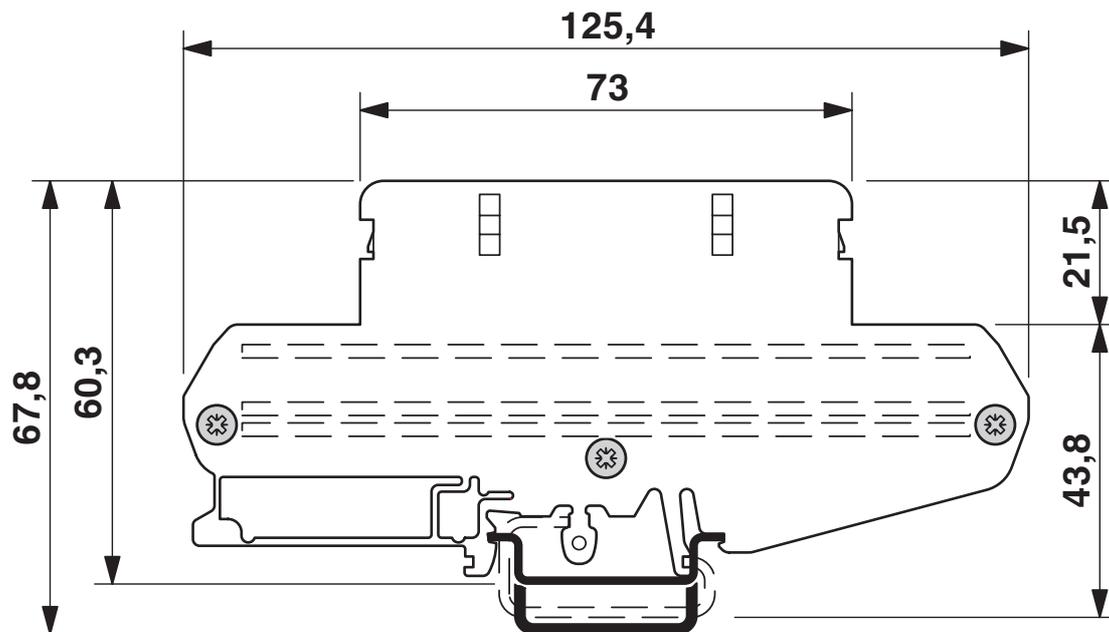

UM108 N-SEFE/R-A73 - Seitenelement



2709354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2709354>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2709354>



UL Recognized
Zulassungs-ID: E240868

2709354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2709354>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2709354

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2709354>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de