

PSM PTK - Anschlussverteiler



2760623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2760623>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Passiver RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und zwei 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2760623
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC551
GTIN	4017918064327
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	108,933 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	86,1 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapter
Anwendung	Standard
Pinbelegung	alle 1:1

Elektrische Eigenschaften

Prüfspannung	500 V AC (50 Hz, 1 min, eff)
Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A
Übertragungsmedium	Kupfer

Anschlussdaten

ankommend

Anschlussart	D-SUB-9-Stecker
--------------	-----------------

weiterführend

Anschlussart	D-SUB-9-Buchse
--------------	----------------

abzweigend

Anschlussart	D-SUB-9-Buchse
--------------	----------------

abzweigend

Anschlussart	COMBICON-Steckverbinder
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	26
Leiterquerschnitt AWG max	16

Schnittstellen

Bussystem	RS-485
-----------	--------

Maße

Breite	56 mm
Höhe	89,6 mm
Länge	48 mm

2760623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2760623>

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material (Gehäuse)	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Schirmung	D-SUB-Rahmen bzw. Schirmschelle
-----------	---------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C

Normen und Bestimmungen

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen	VDMA 24364:2018-05
---	--------------------

Zeichnungen

Schemazeichnung

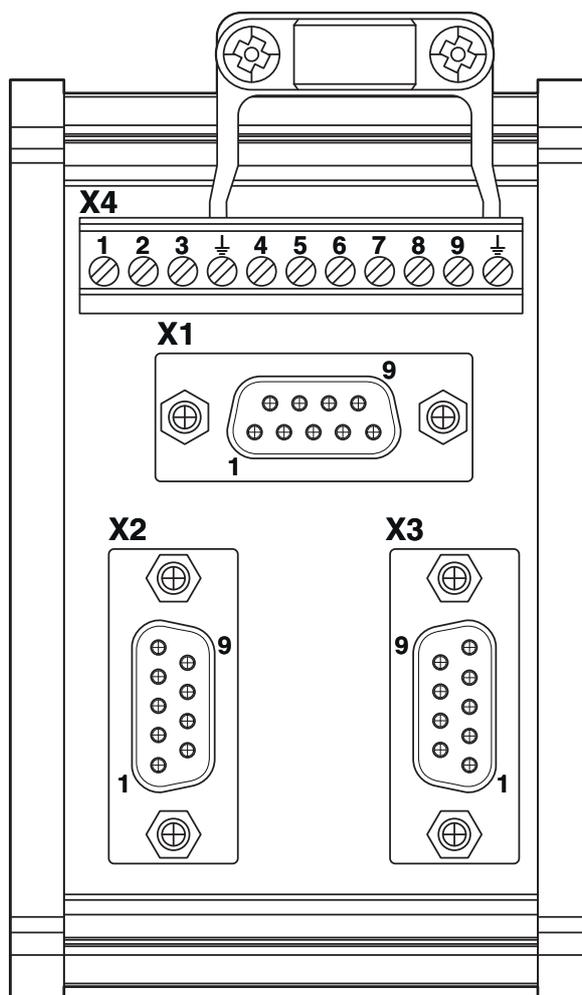

Frontansicht


PSM PTK - Anschlussverteiler

2760623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2760623>



Schaltplan

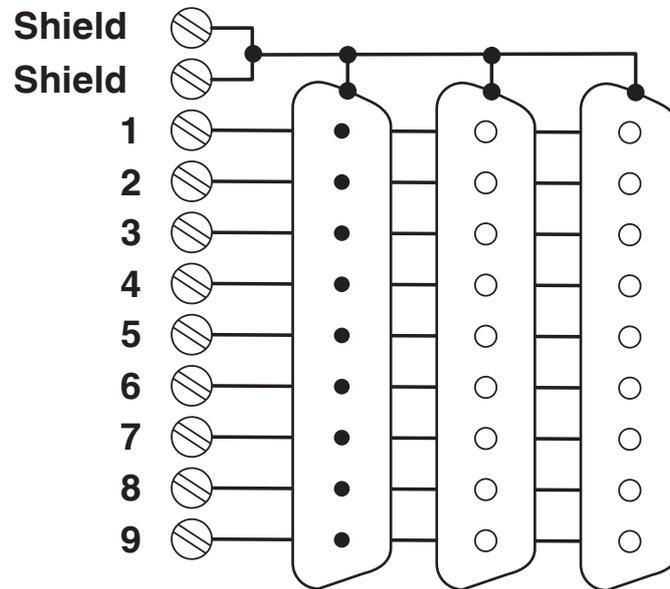

Schaltplan

PSM PTK - Anschlussverteiler



2760623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2760623>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2760623>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705



UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705

2760623

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2760623>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--