

EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Einbaugehäuse, Gehäuseunterteil, mit Schnappfuß, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 67,5 mm, Höhe: 75 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant

Ihre Vorteile

- Werkzeuglose Montage

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	2764292
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCGA
GTIN	4017918108052
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	83,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	47,726 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Einbaugehäuse
Gehäuseserie	EG
Produktfamilie	EG...G
Bauform	Gehäuseunterteil geschlossen, zur Komplettierung des Moduls Gehäuseabdeckung erforderlich
Polzahl	26
Max. Polzahl	0)
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

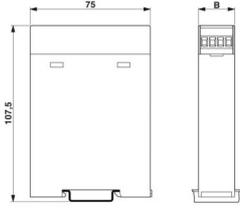Maßzeichnung	
Breite	67,5 mm
Höhe	75 mm

Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Materialangaben

Farbe (Gehäuseunterteil)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Gehäuse	ABS
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 80 °C

Angaben zur Leiterplatte

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------


EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

Zeichnungen


Maßzeichnung

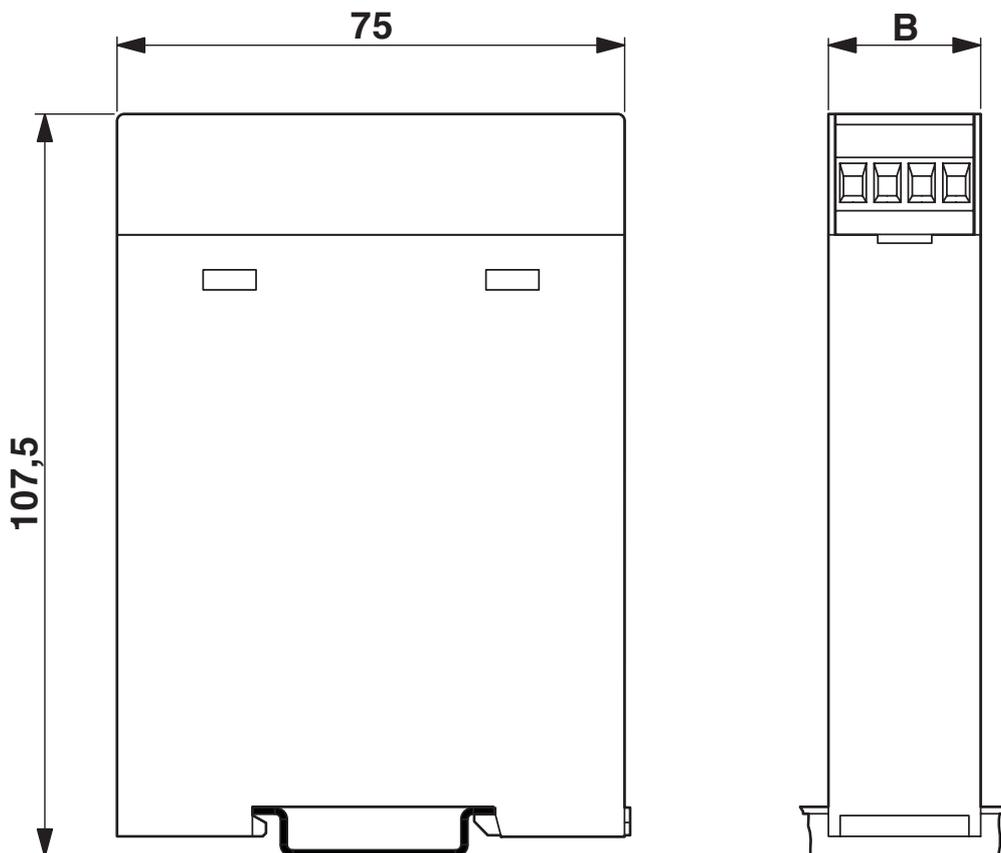

EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

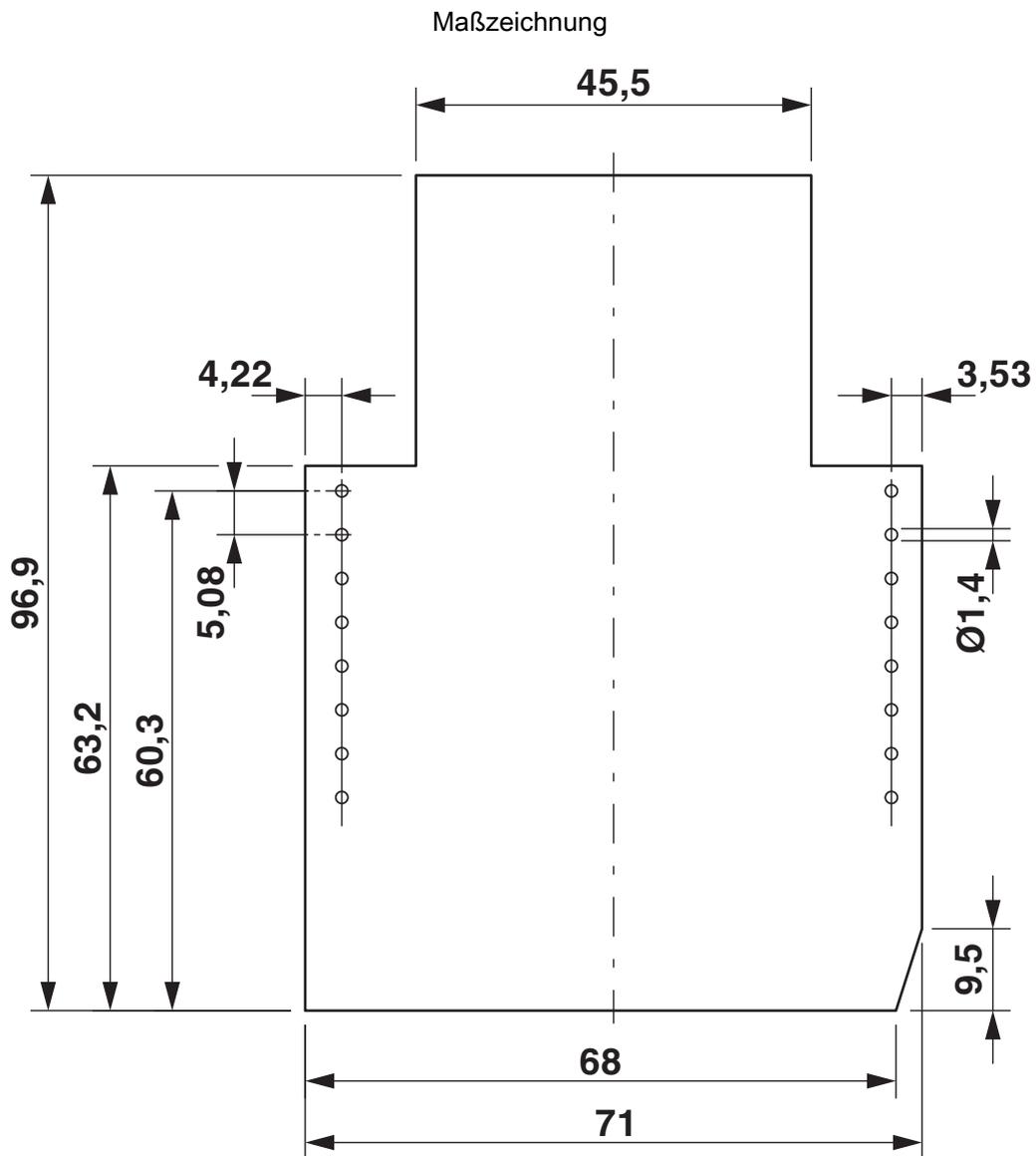


Bestückungsseite, bei Verwendung des doppelstöckigen Oberteils


EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

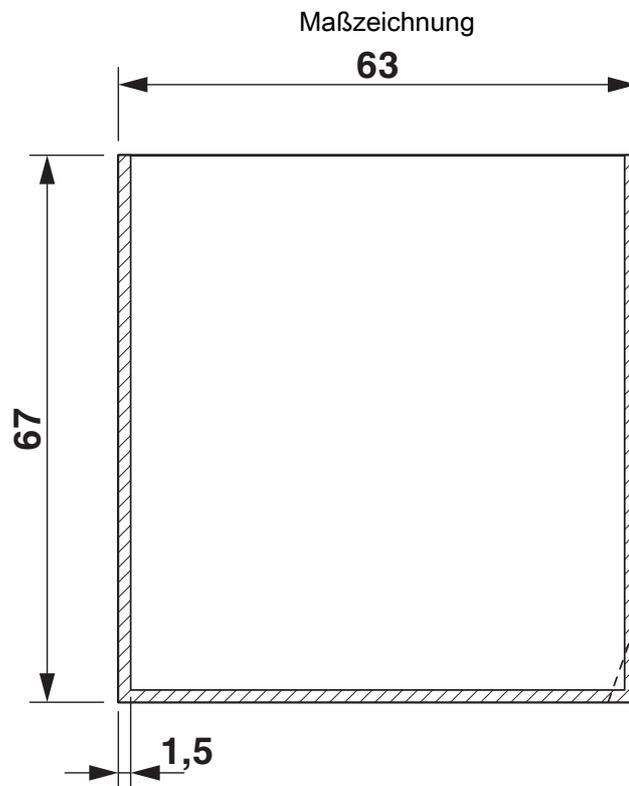

gilt für Leiterplatte 1; 2; 3; 4; 5 und 6, siehe Explosionszeichnung

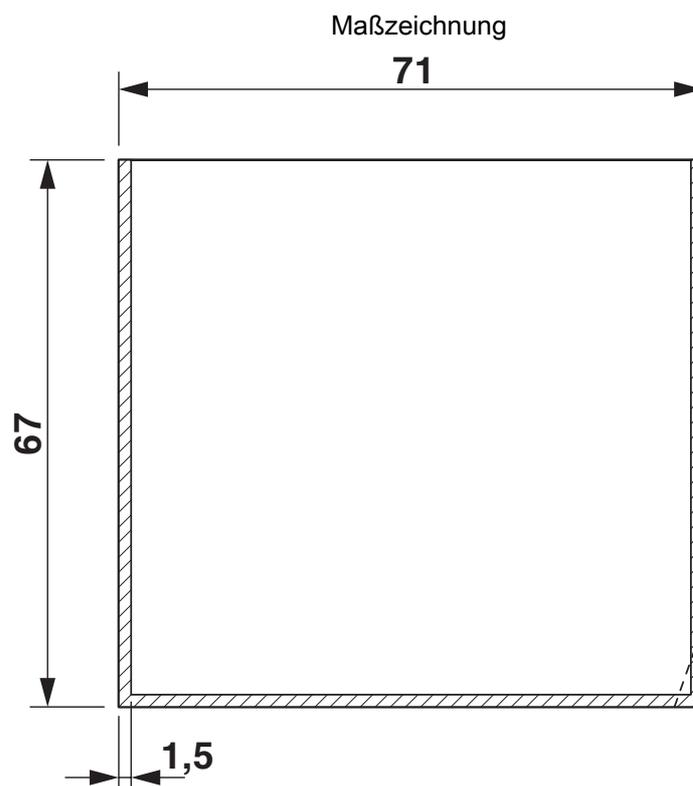


gilt für Leiterplatte 7; 8; 11 und 12, siehe Explosionszeichnung

EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

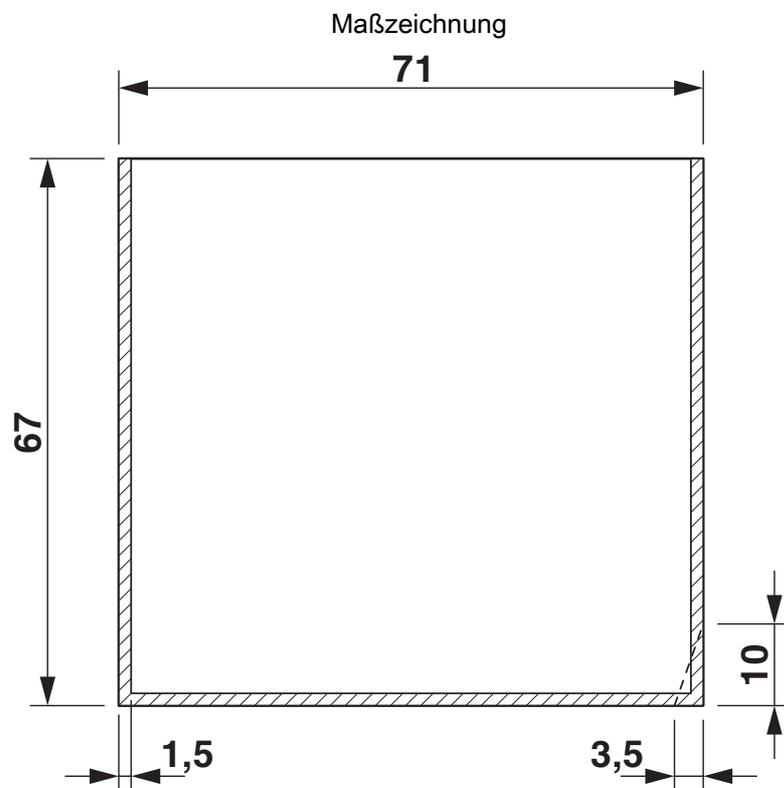


gilt für Leiterplatte 9, siehe Explosionszeichnung

EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

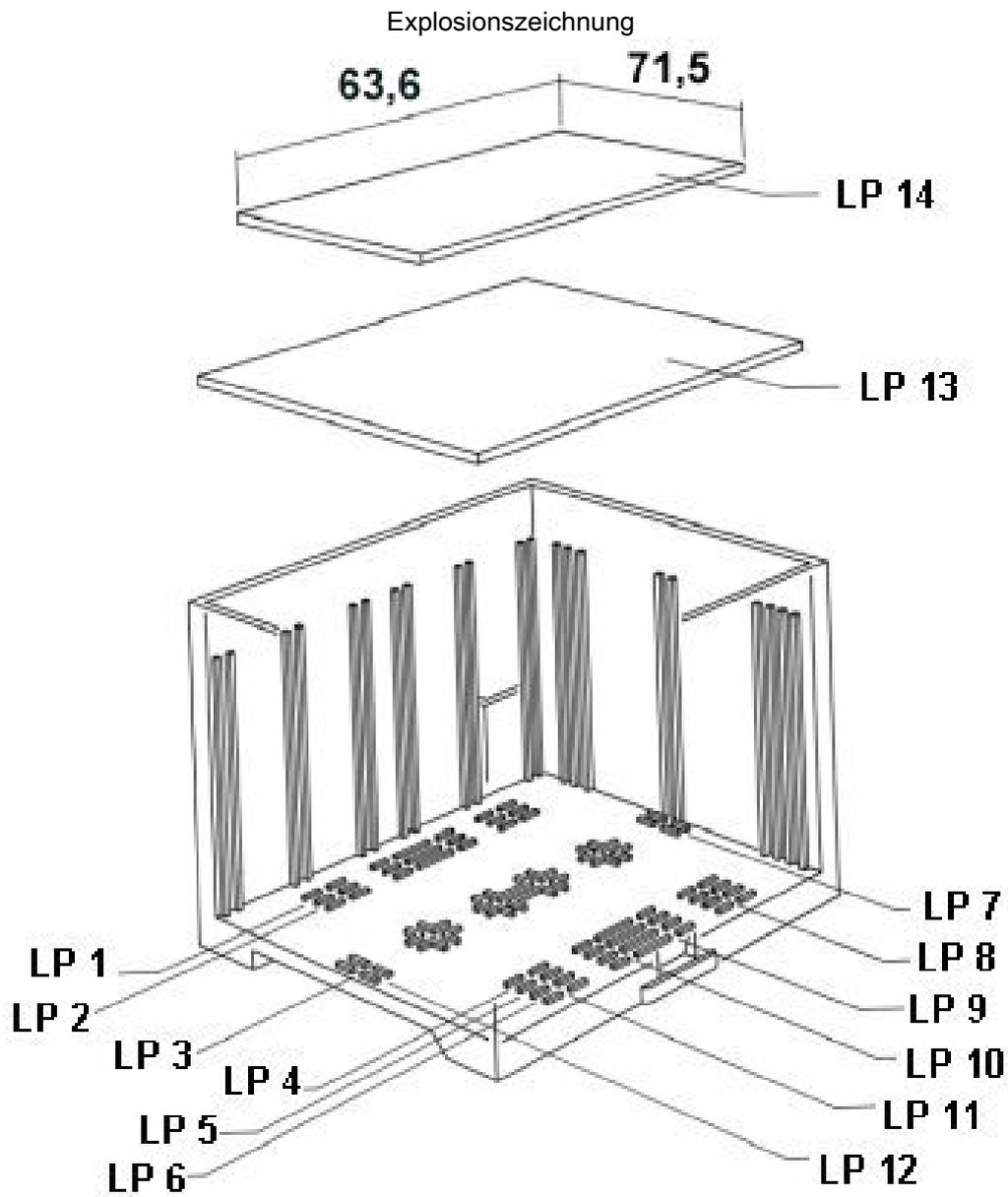


gilt für Leiterplatte 13

EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil

2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

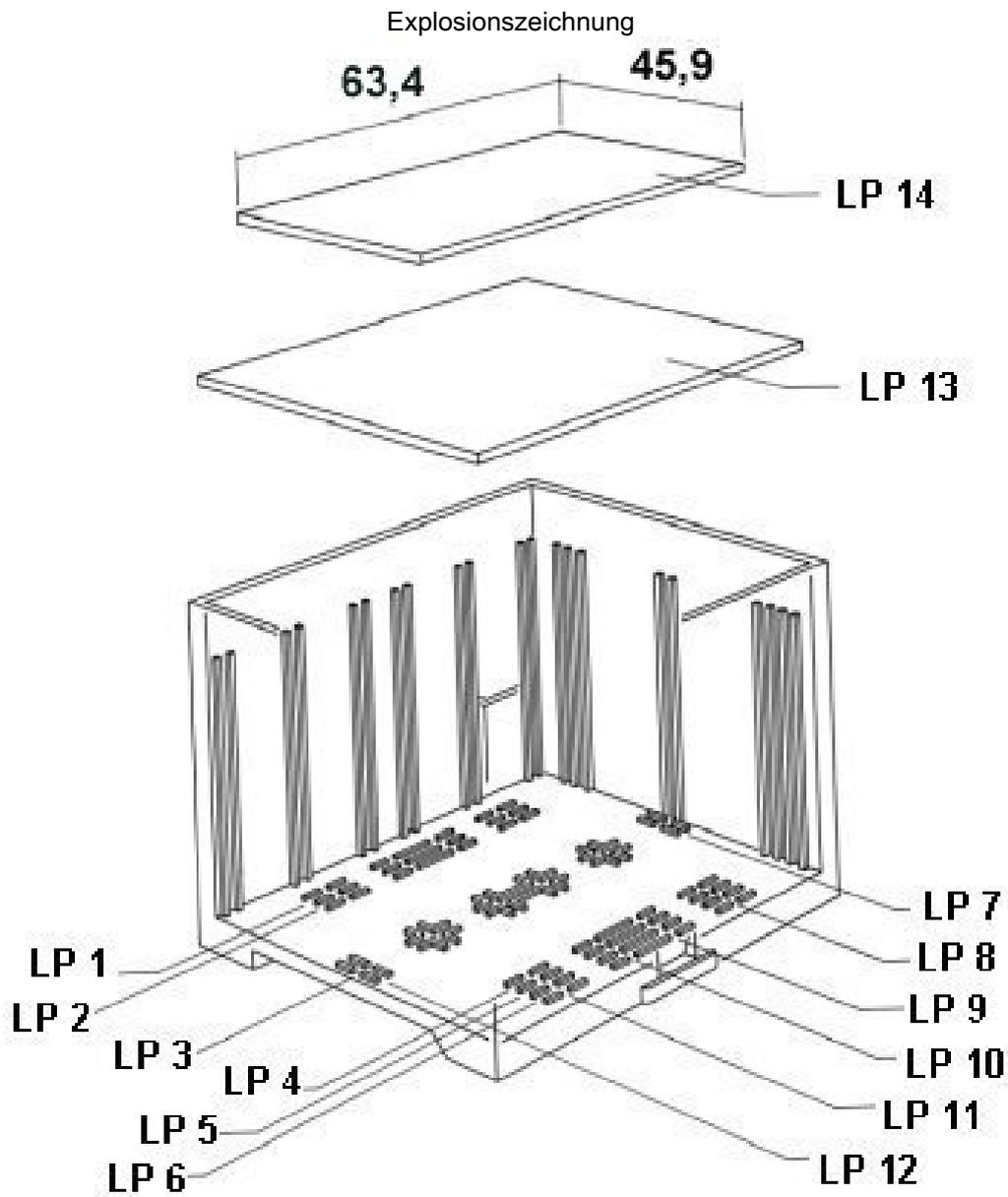

gilt für Leiterplatte 14

EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EG 67,5-G/ABS GN - Gehäuseunterteil



2764292

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764292>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de