


URELG 3-PMTK - Grundklemme



2820709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820709>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

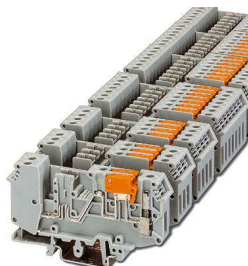

Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und Messertrennung für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 3-polig

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2820709
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK61B4
GTIN	4017918076832
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	62,94 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	62,94 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Relaissockel
Polzahl	3


Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	400 V (Spannung wird durch den Koppelstecker bestimmt.)
Nennstrom I_N	16 A (Strom wird durch den Koppelstecker bestimmt.)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Maße

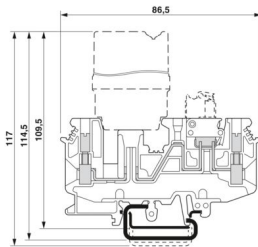Maßzeichnung			
Breite	20,8 mm (mit Deckel)		
Höhe	86,5 mm		
Tiefe	109,5 mm		
	114,5 mm (mit Koppelstecker NS 32)		
	117 mm (mit Koppelstecker NS 35/15)		

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Isolierstoff	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C


URELG 3-PMTK - Grundklemme

2820709


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820709>



Zeichnungen

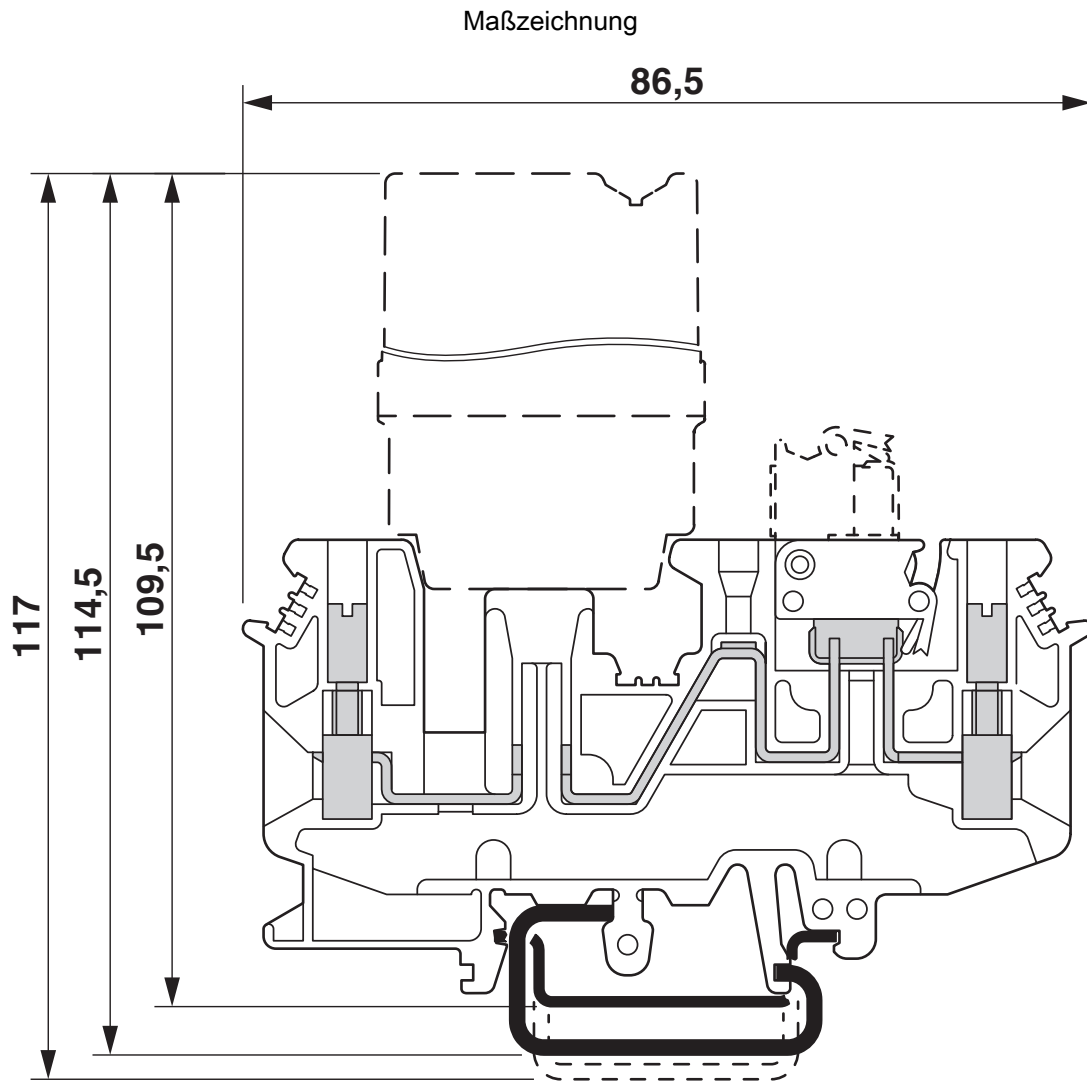

Schemazeichnung

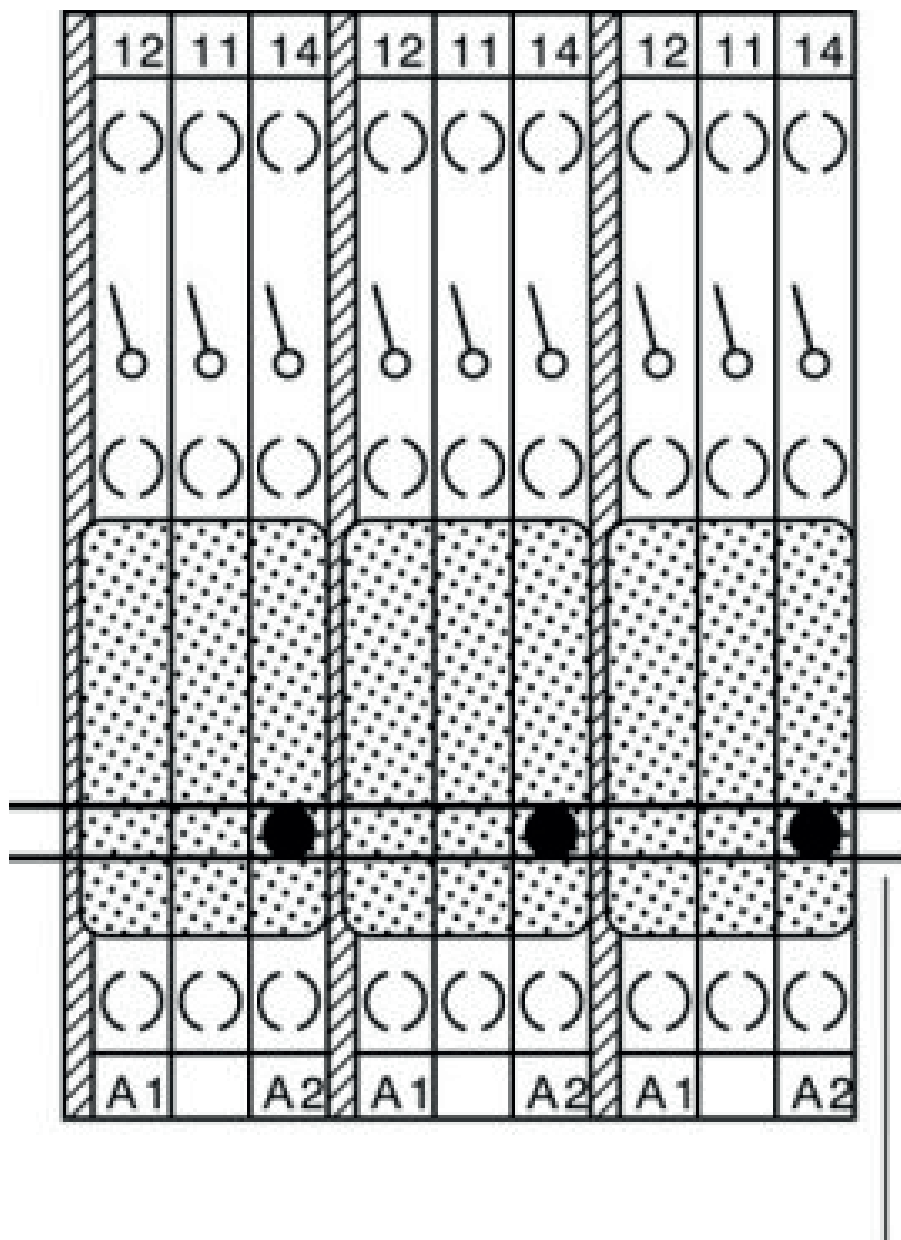

1-3 = Feste Brücke, Querverbindungsschiene, Zwischenstück


URELG 3-PMTK - Grundklemme

2820709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820709>



Schemazeichnung

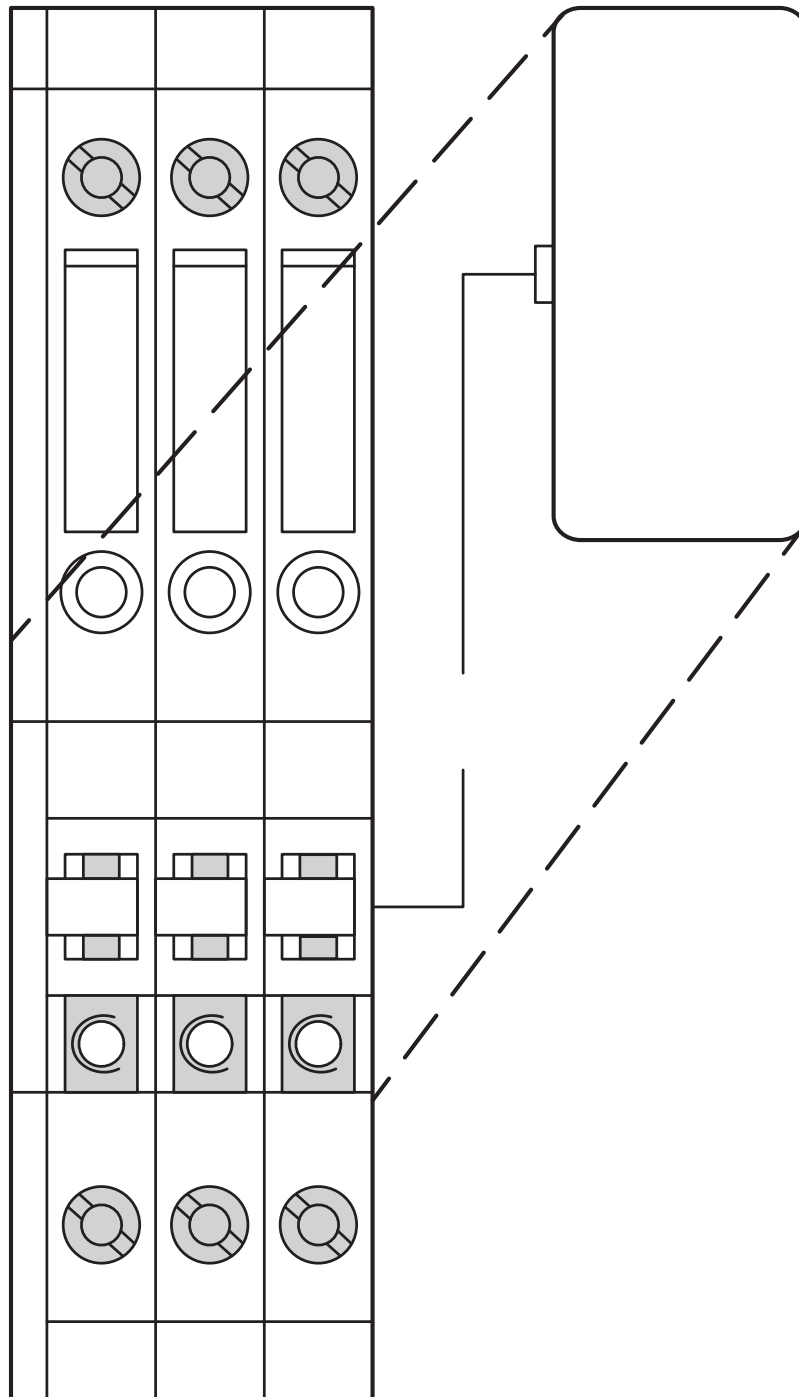

- 1 = Koppelstecker
- 2 = Kodierung
- 3 = Deckel
- 4 = Grundklemmenblock

URELG 3-PMTK - Grundklemme



2820709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820709>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820709>

 CSA Zulassungs-ID: 13631				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	300 V	11 A	28 - 12	-

 cUL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 60425				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized Zulassungs-ID: FILE E 60425				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 EAC Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01742				
---	--	--	--	--

DNV Zulassungs-ID: TAE00001CT				
---	--	--	--	--

URELG 3-PMTK - Grundklemme

2820709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820709>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

URELG 3-PMTK - Grundklemme



2820709

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2820709>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	4d54375a-7b5a-42c7-842f-a396821ba628

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de