

LDM3- 12- 24DC - Steckmodul

2833806

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833806>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Steckmodul, zur Montage auf PR3, mit Freilaufdiode und LED gelb, Polarität: **A1-**, **A2+** (Japan-Standard), Eingangsspannung: 12 ... 24 V DC $\pm$ 20 %

Ihre Vorteile

- Schutz durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken
- Dämpfung der induktiven Spulen-Rückspannung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2833806
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK6346
GTIN	4017918933999
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,6 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CN

LDM3- 12- 24DC - Steckmodul

2833806

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2833806>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckmodul
Produktfamilie	ESSENTIAL edition

Elektrische Eigenschaften


Nennspannung U_N	12 V DC ... 24 V DC
--------------------	---------------------

Eingangsdaten

Eingangsspannungsbereich	12 V DC ... 24 V DC
--------------------------	---------------------

Zeichnungen

Schaltplan

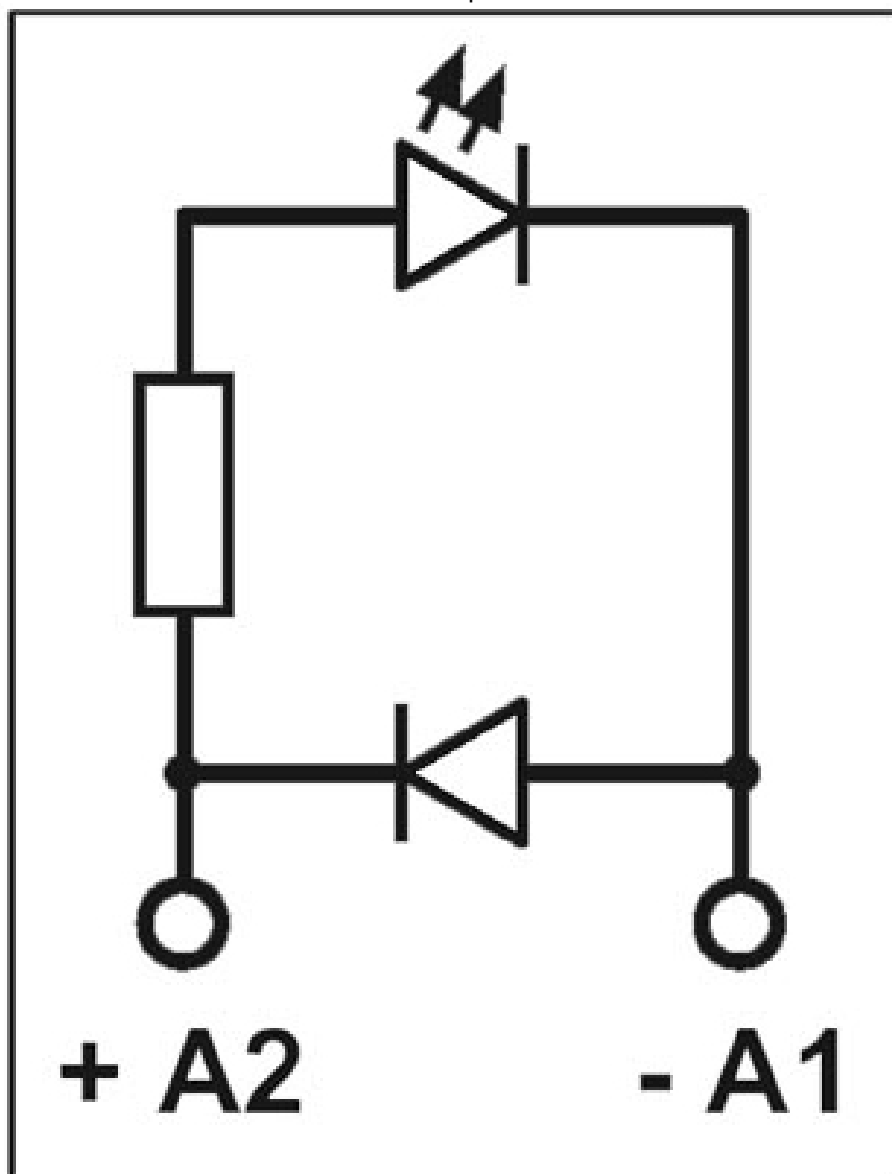

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--